


# E18104



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0100E04

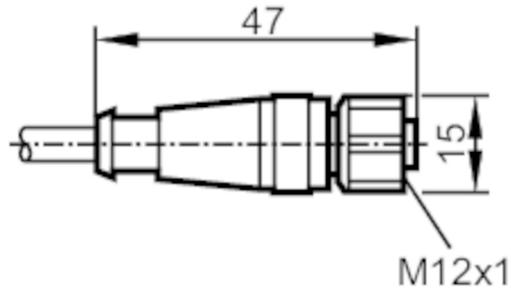

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 300 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...105

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 3764,814

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47

Werkstoffe PVC

Werkstoff Griffkörper PVC

Werkstoff Überwurfmutter 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E18104



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH040VAS0100E04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 100 m, PVC, grau, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

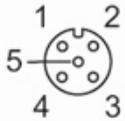

### Anschluss

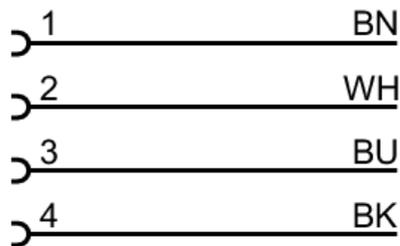

5: nicht belegt  
Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß