




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0012E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

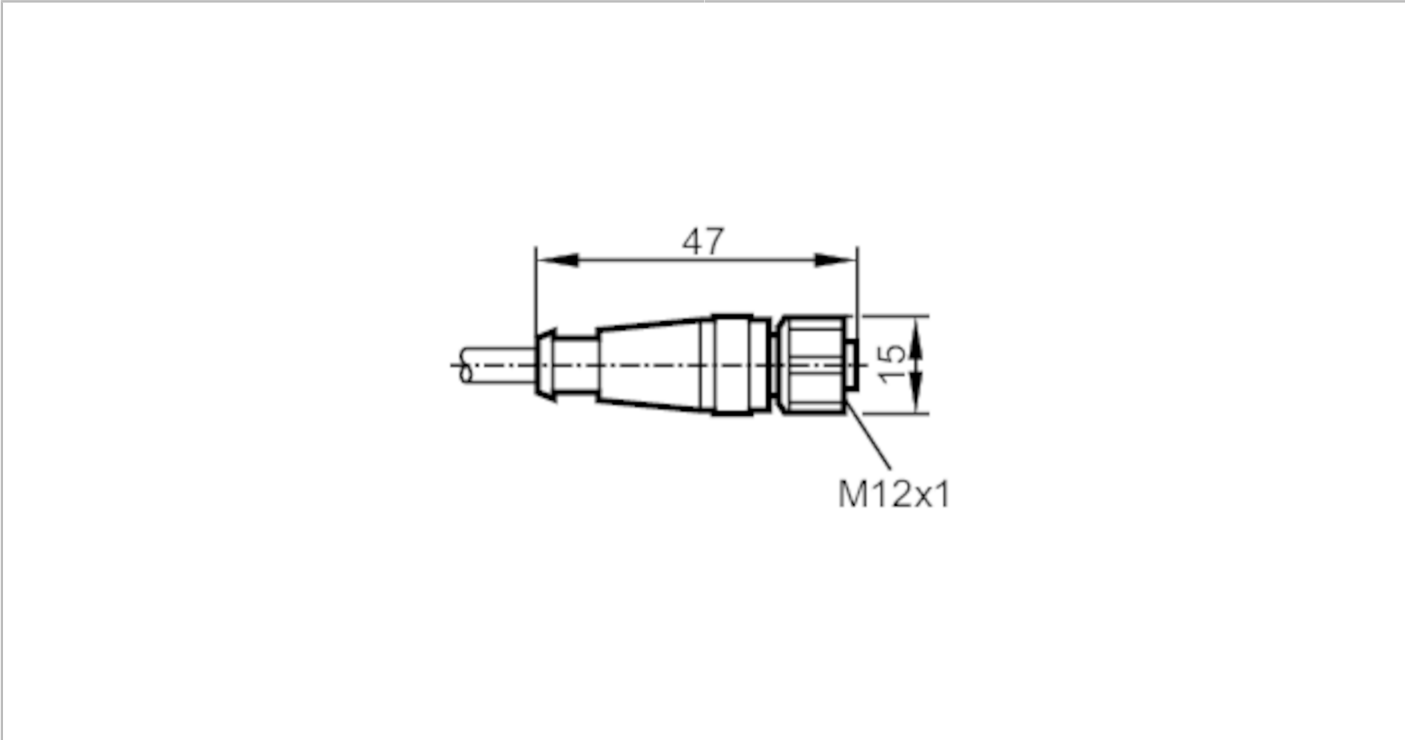

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] < 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -20...105
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 299,371
Abmessungen	[mm] 15 x 15 x 47
Werkstoffe	PVC
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH040VAS0012E04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 12 m, PVC, grau, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

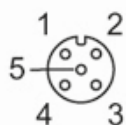

Anschluss

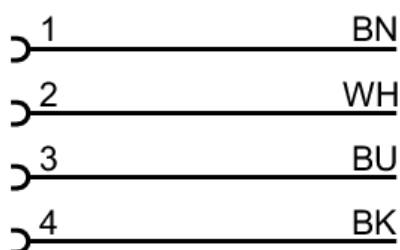

5: nicht belegt
Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß