


E18129



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0060E04

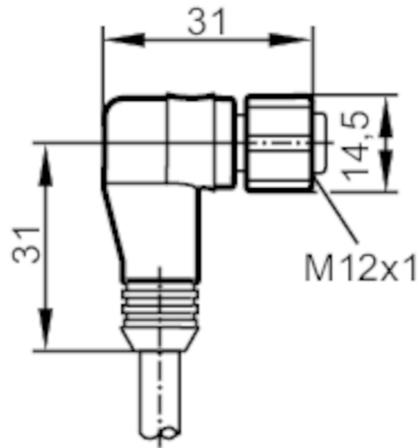

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
-----------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 300 AC/DC
----------------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...105
--------------------------	-----------

Schutzart	IP 68
-----------	-------

Mechanische Daten

Gewicht [g]	2100,131
-------------	----------

Abmessungen [mm]	31 x 14,5 x 31
------------------	----------------

Werkstoffe	PVC
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	PVC
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
--------------------------	----------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E18129



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH040VAS0060E04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 60 m, PVC, grau; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

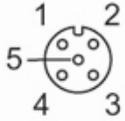

Anschluss

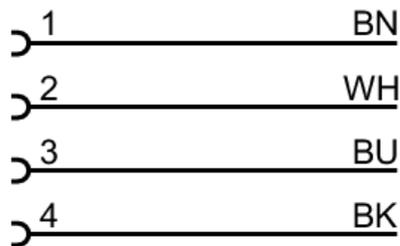

5: nicht belegt
Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß