




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002X04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

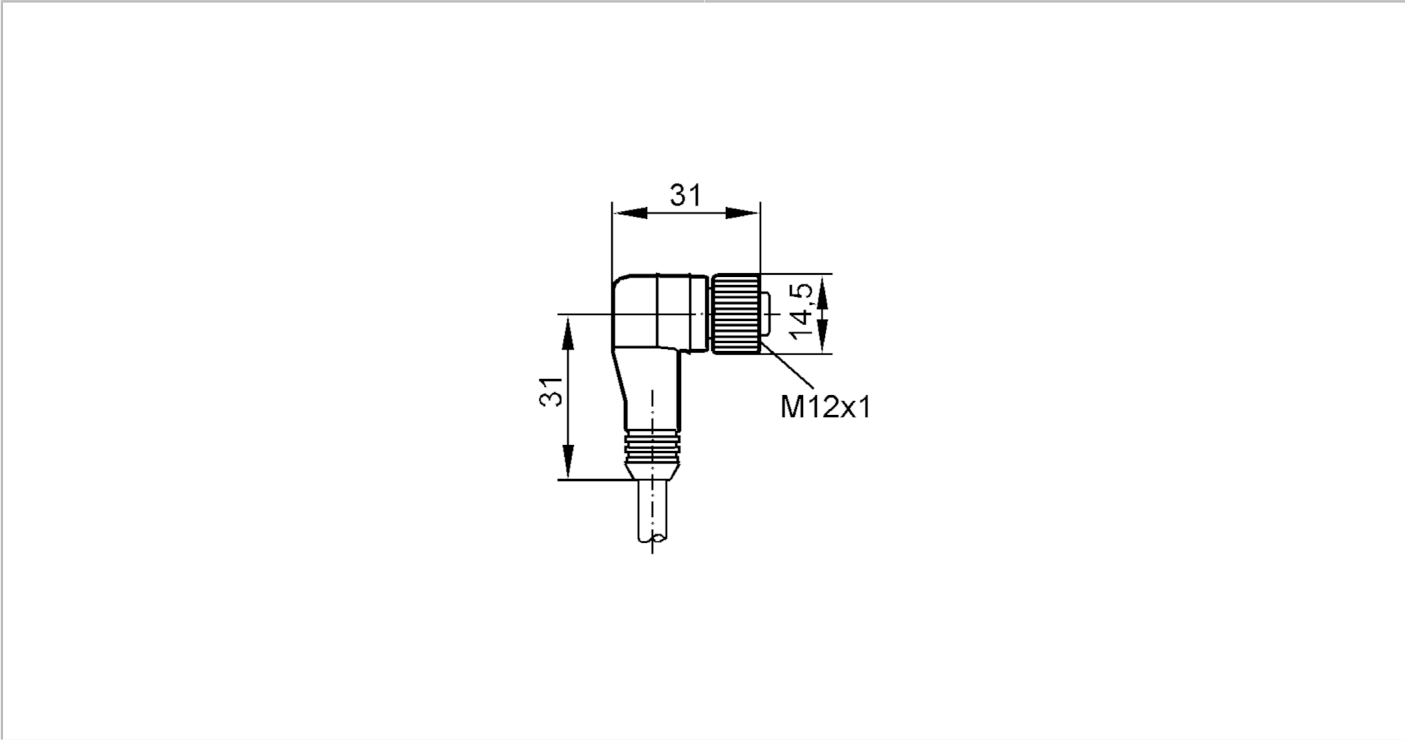

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-45...105
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	158,757
Abmessungen [mm]	31 x 14,5 x 31
Werkstoffe	TPE
Werkstoff Griffkörper	TPE
Werkstoff Überwurfmutter	Zink, epoxidbeschichtet
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E18149



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002X04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, TPE-S, schwarz; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPE; Arretierung: Zink, epoxidbeschichtet; Kontakte: vergoldet



Anschluss

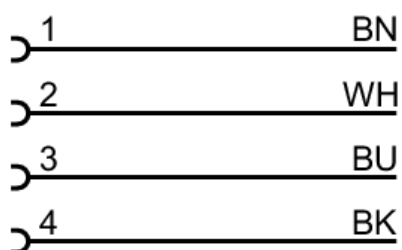

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß