


E18160



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0075E04

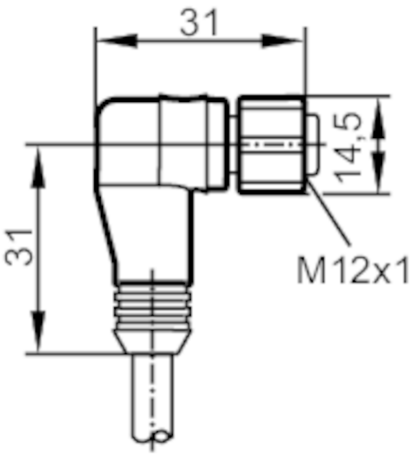

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...105
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	2685,265
Abmessungen [mm]	31 x 14,5 x 31
Werkstoffe	PVC
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E18160



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH040VAS0075E04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 75 m, PVC, grau; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet

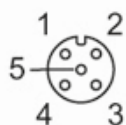

Anschluss

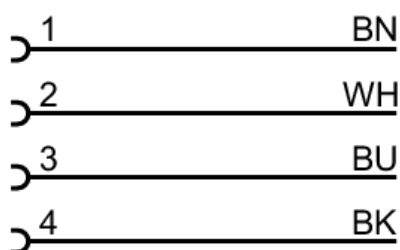

5: nicht belegt
Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß