


Einbaubuchse

RDOG040MSS00.3-04

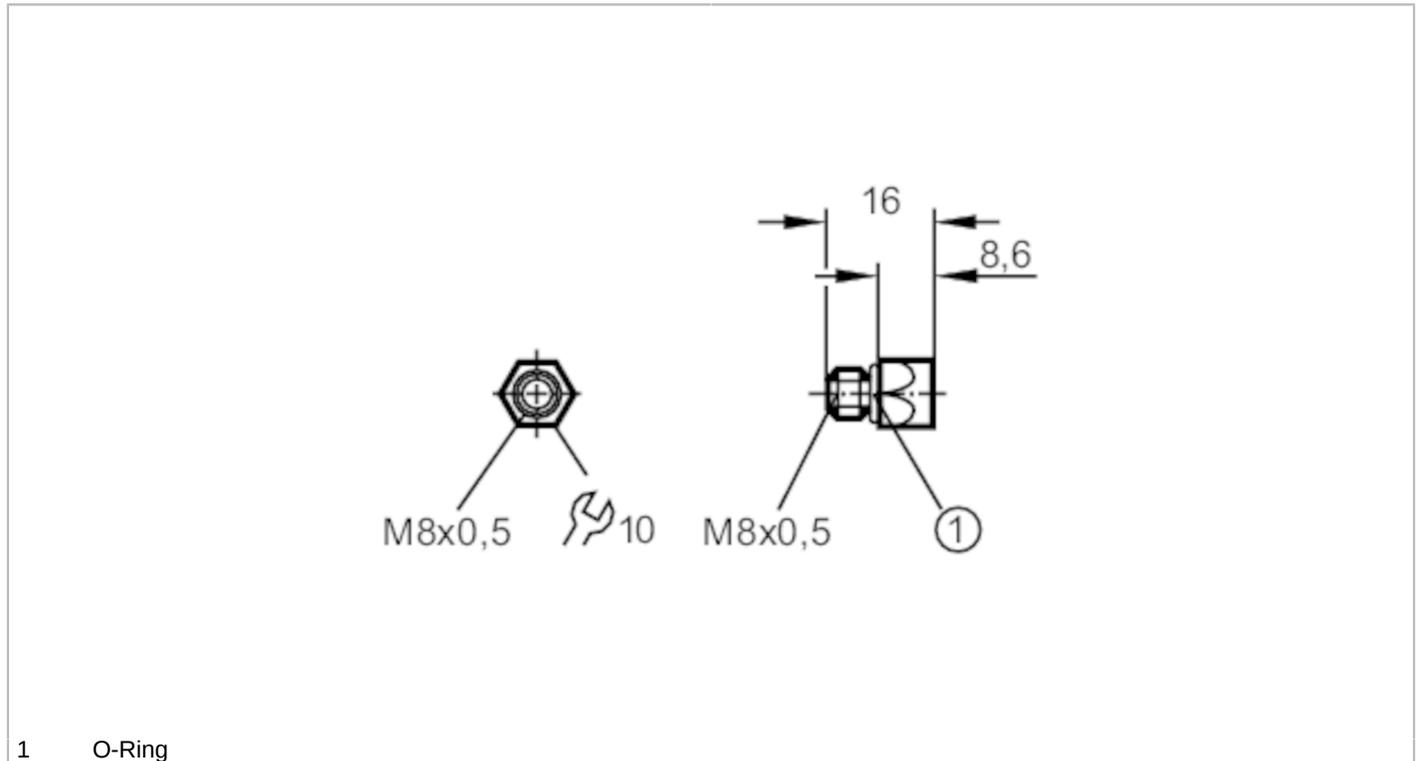

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...100
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	113,398
Werkstoffe		Gehäuse: Messing vernickelt; Dichtung: FKM; Überwurfmutter: Messing vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E18177



Einbaubuchse

RDOGF040MSS00.3-04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, gelb, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



Anschluss



BK = Adernfarben :
schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß