


# E18247



## Verbindungskabel

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

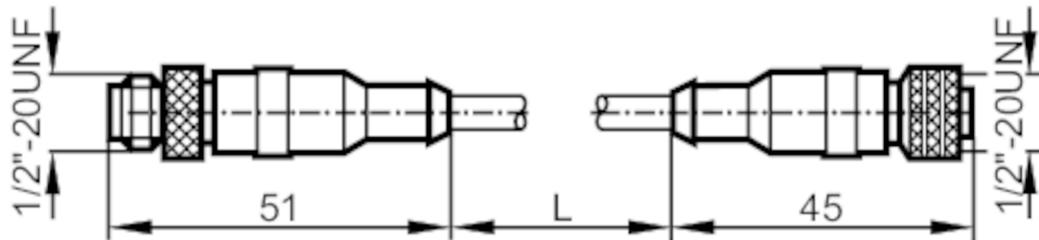

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68

### Mechanische Daten


Gewicht	[g]	22,68
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

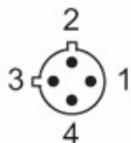

# E18247




## Verbindungskabel

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss

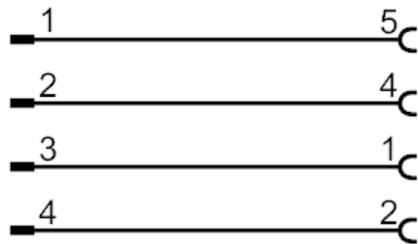

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

