


CAN-Bus Abschlusswiderstand

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

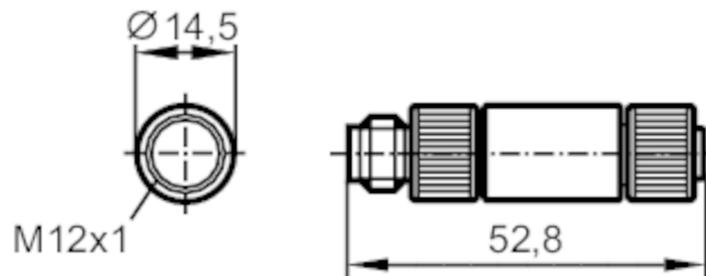

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
-----------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten


Gewicht	[g]	22,68
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet




E18267



CAN-Bus Abschlusswiderstand

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Anschluss

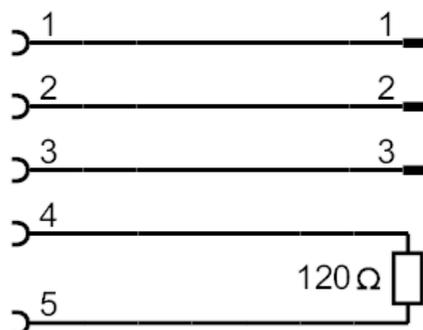

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

