


# E19908



## Zentralverteiler

ZDO8H040MSS0010B11

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

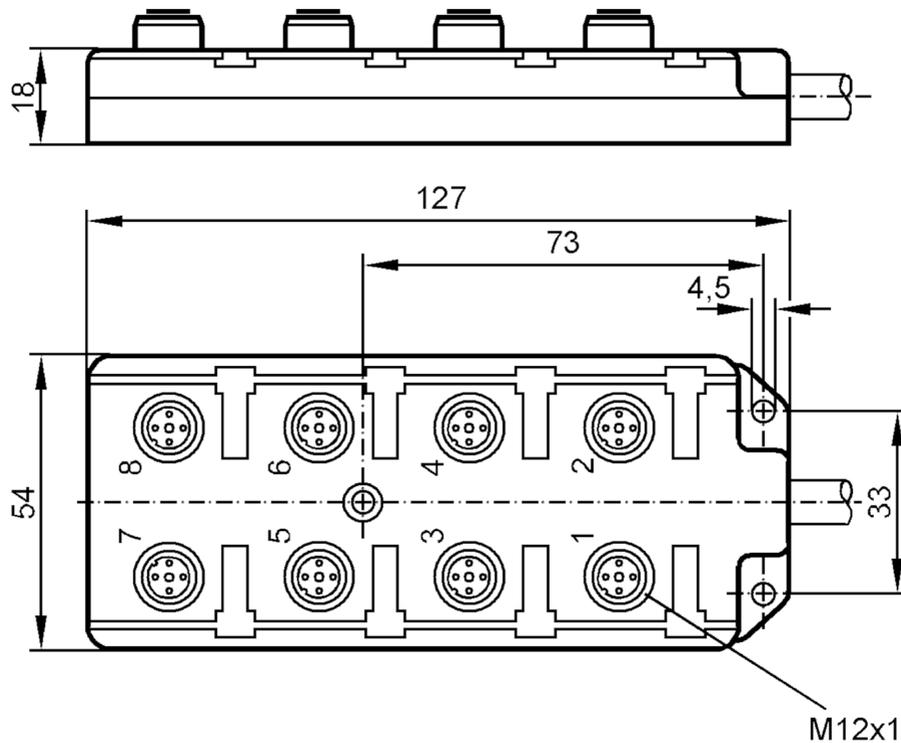

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...110 AC/DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	16 x 54 x 127
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E19908



## Zentralverteiler


ZDO8H040MSS0010B11

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A

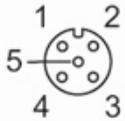

### Anschluss

<u>BN</u>	<u>1 (1...8)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...8)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...8)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>	<u>C</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>	<u>C</u>
<u>BK</u>	<u>4 (7)</u>	<u>C</u>
<u>VT</u>	<u>4 (8)</u>	<u>C</u>

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb