


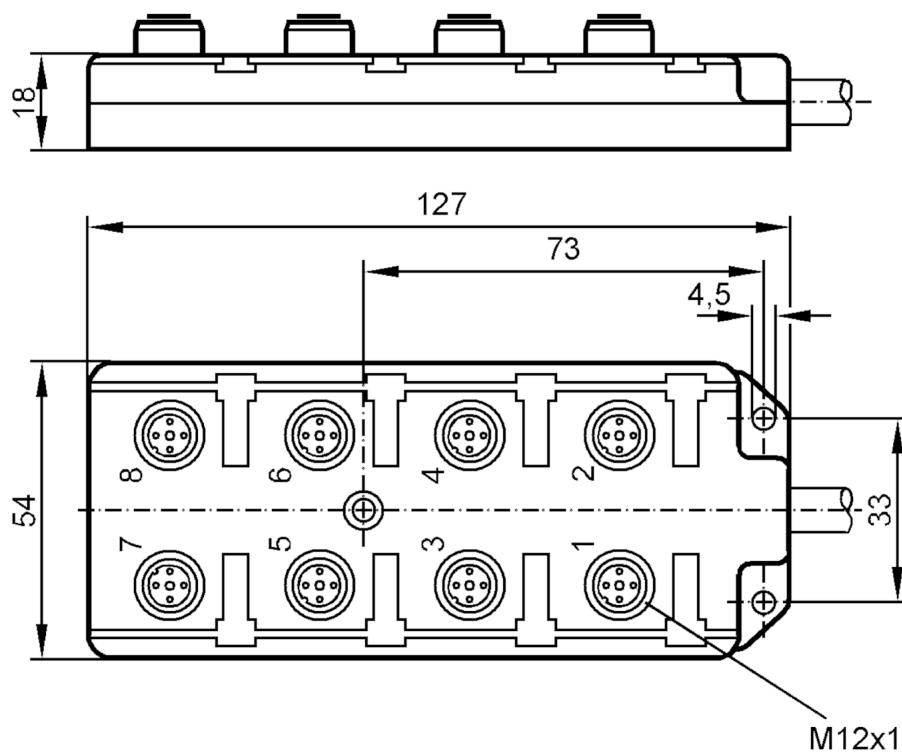

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...110 AC/DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	16 x 54 x 127
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------


Zentralverteiler

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A

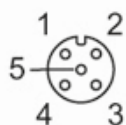

Anschluss

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb