


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

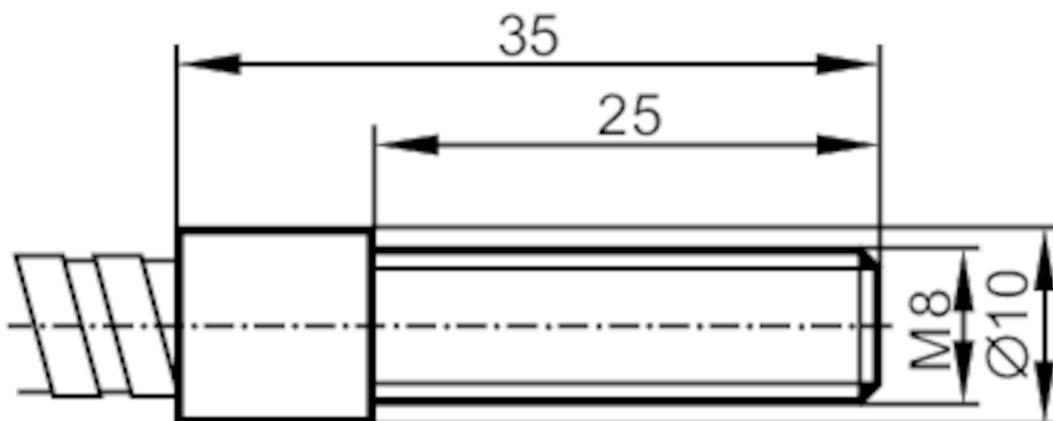

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]

70

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M8

Gesamtlänge [mm]

1200

Minimaler Biegeradius [mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

Aluminium

# E20408



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/1,2M

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück