




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,35M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20054
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

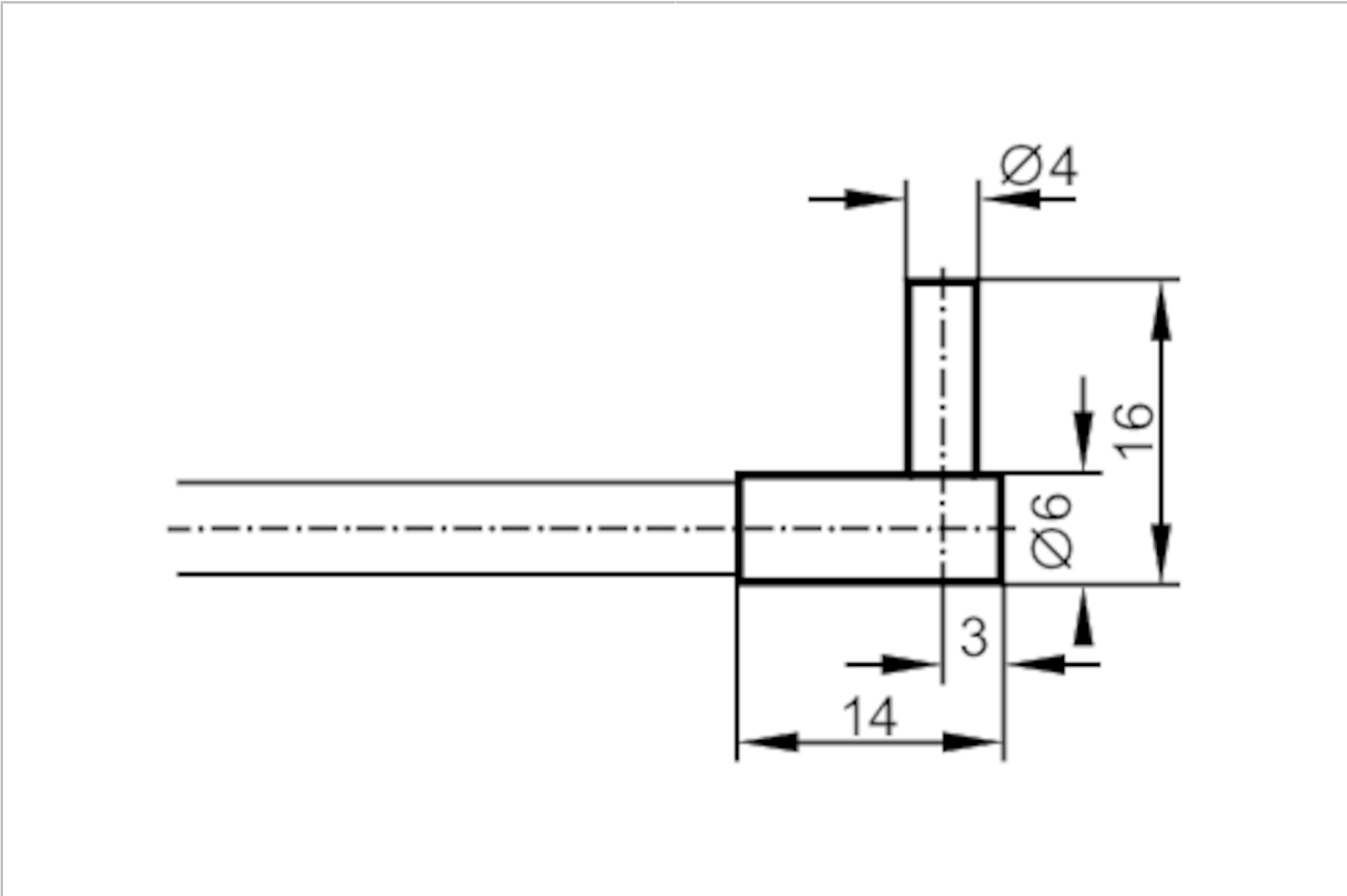

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	4
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	350

E20413



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/0,35M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück