


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/0,29M

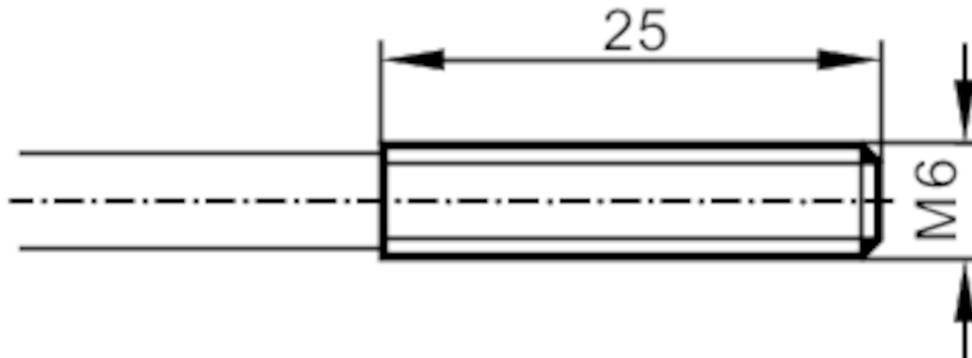

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	36,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	290; (+20 mm)

E20423



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/0,29M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		Ⓢ
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------