


Anschlusskabel mit Buchse

AD0GB030PLS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

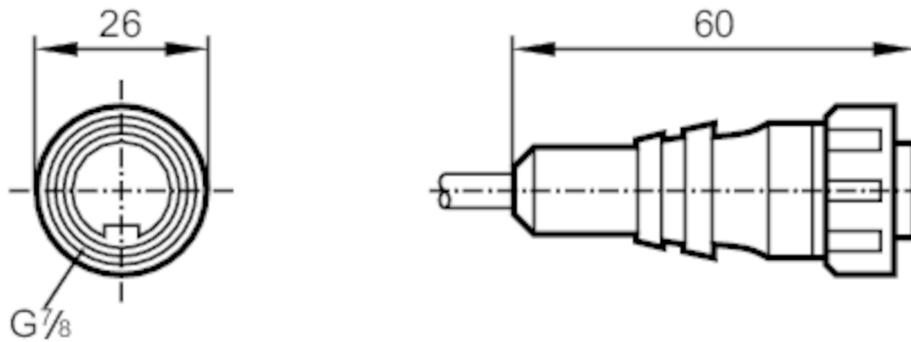

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 26 x 26 x 60

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter TPU

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: TPU




E20431



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030PLS0005E03

Anschluss

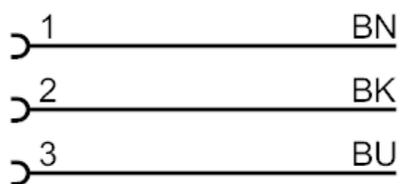

BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
blau