




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

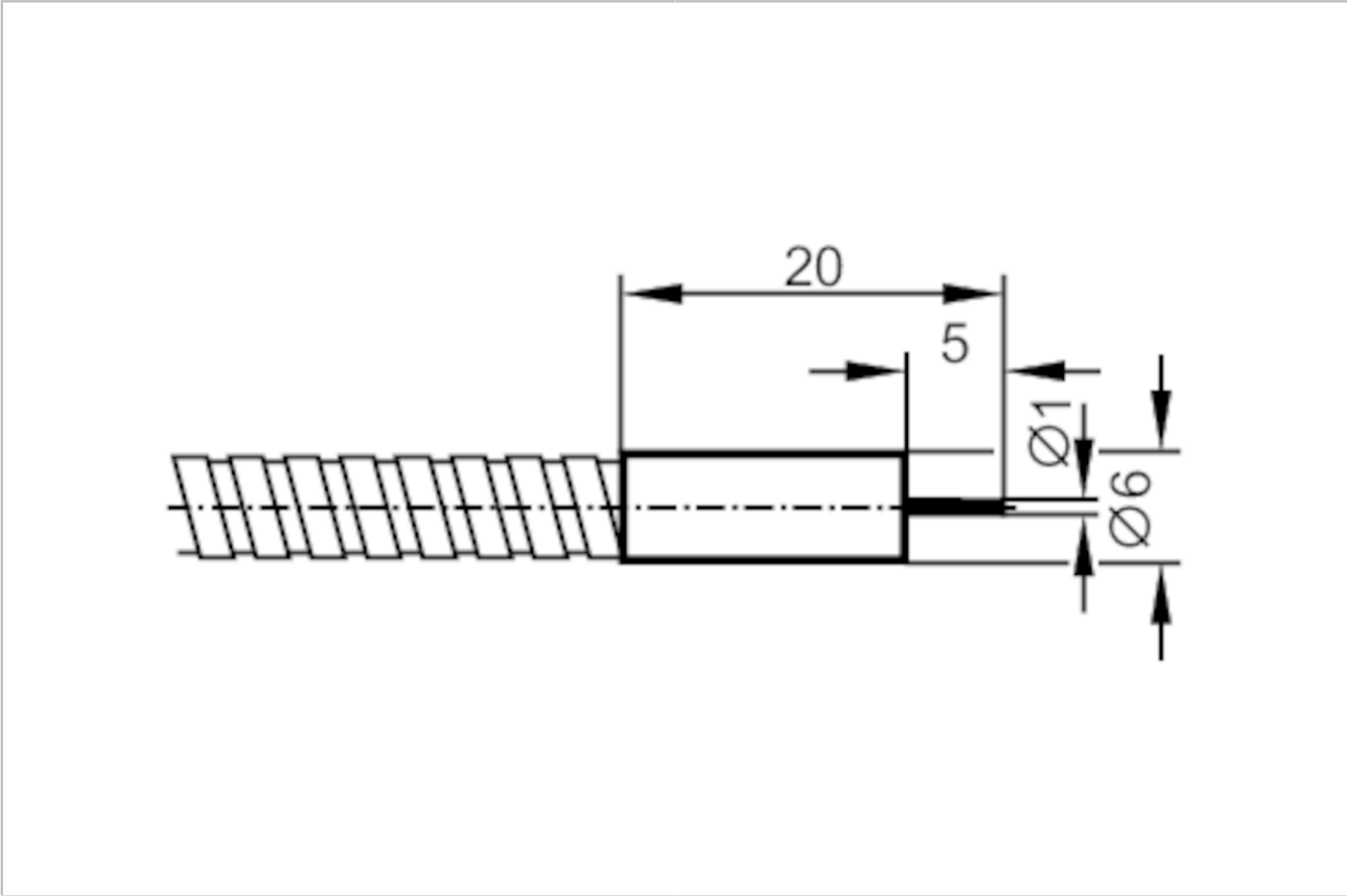

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	8
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	1
Tastkopflänge [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	300; (+5 mm)
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20434



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/0,3M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück