


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-PPV-M6

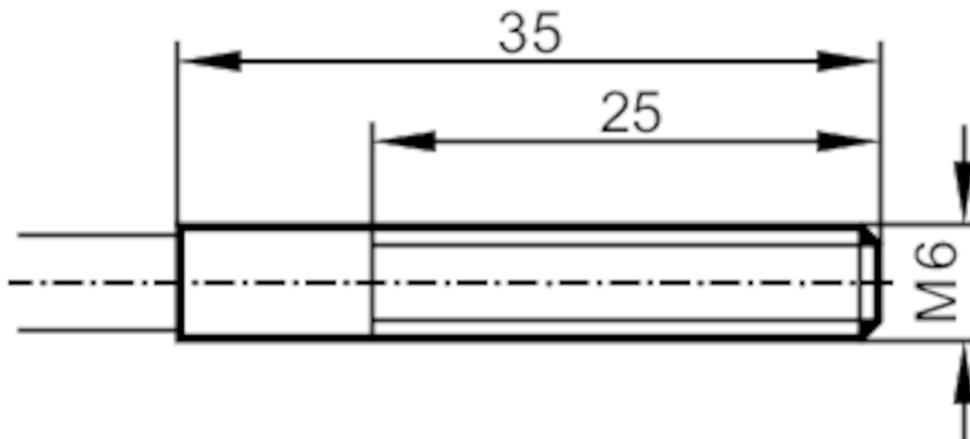

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	20
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	220
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	20
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	48
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	600

E20443



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-PPV-M6

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PU
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück