


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3

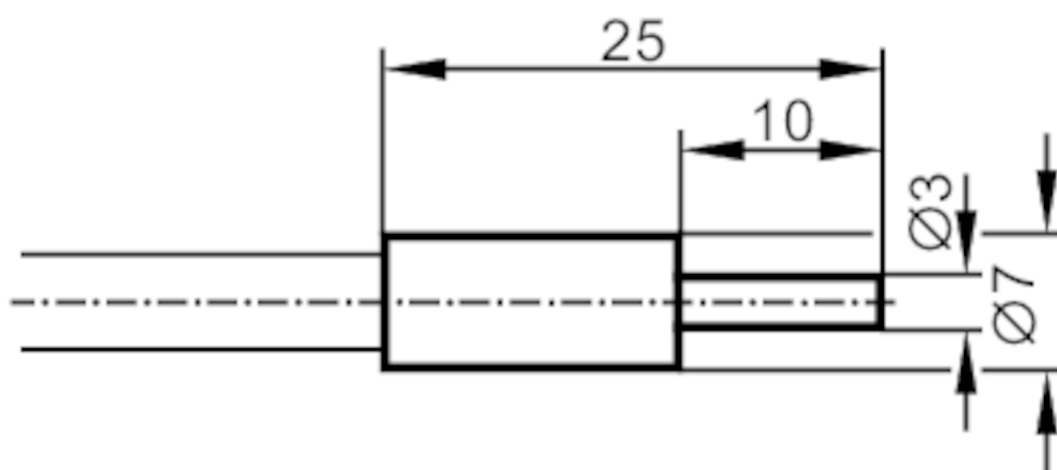

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

200

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...150

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

64,5

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

3

Tastkopflänge

[mm]

10

Gesamtlänge

[mm]

600

**Lichtwellenleiter Reflexlichttaster**

FT-00-M-V-E3

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Zubehör		
Lieferumfang		E20102
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück