




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3 1m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20526

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

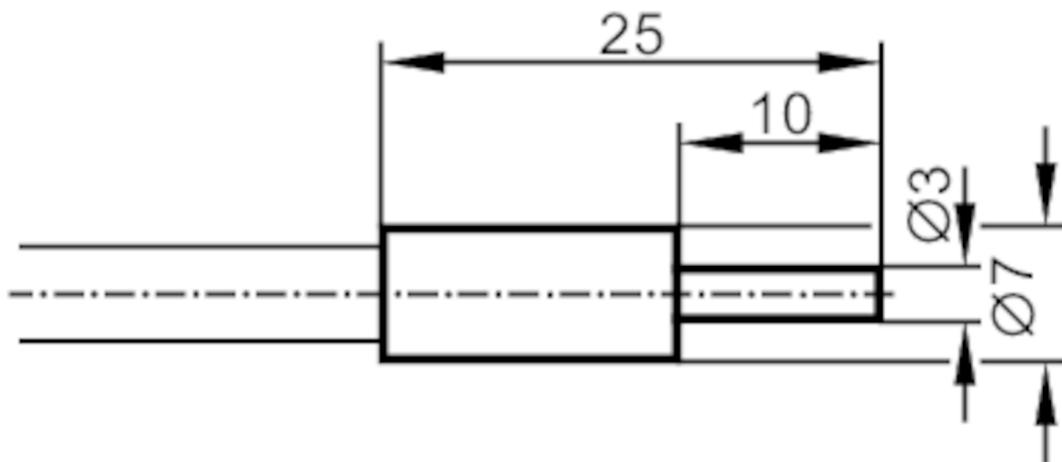

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...150

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 3

Tastkopflänge [mm] 10

Gesamtlänge [mm] 1000

E20501



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3 1m

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück