


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

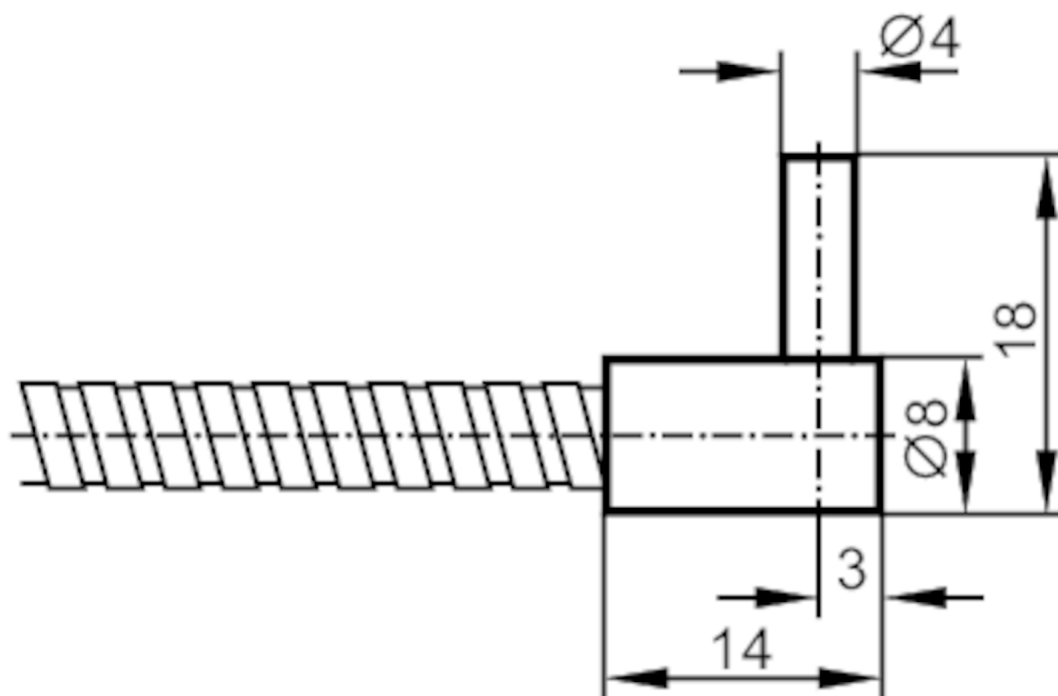

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

4

Tastkopflänge

[mm]

10

Gesamtlänge

[mm]

220; (-10 %)

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Werkstoffe

Adapter: ABS

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

E20521



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück