




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3/1,5M

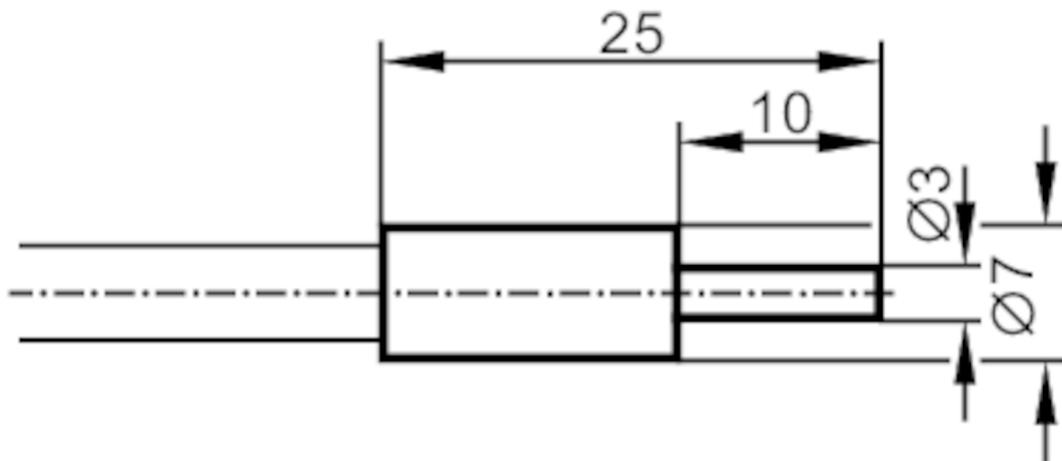

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	350
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	36
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	180
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	36
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	108,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3

E20526



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3/1,5M

Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	1500
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		Ⓢ
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon

Zubehör

Lieferumfang	E20102
--------------	--------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------