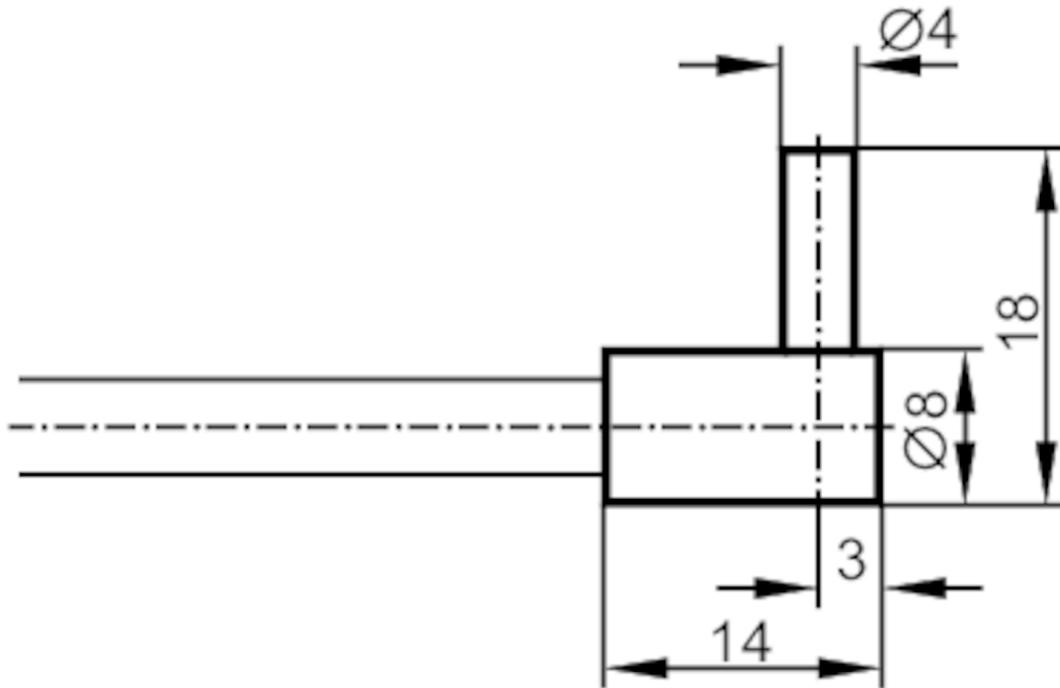


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4/2,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	28
----------------------	------	----

OUF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	28
----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	4
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)

E20531



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4/2,5m

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück