




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-E3/1,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20492
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

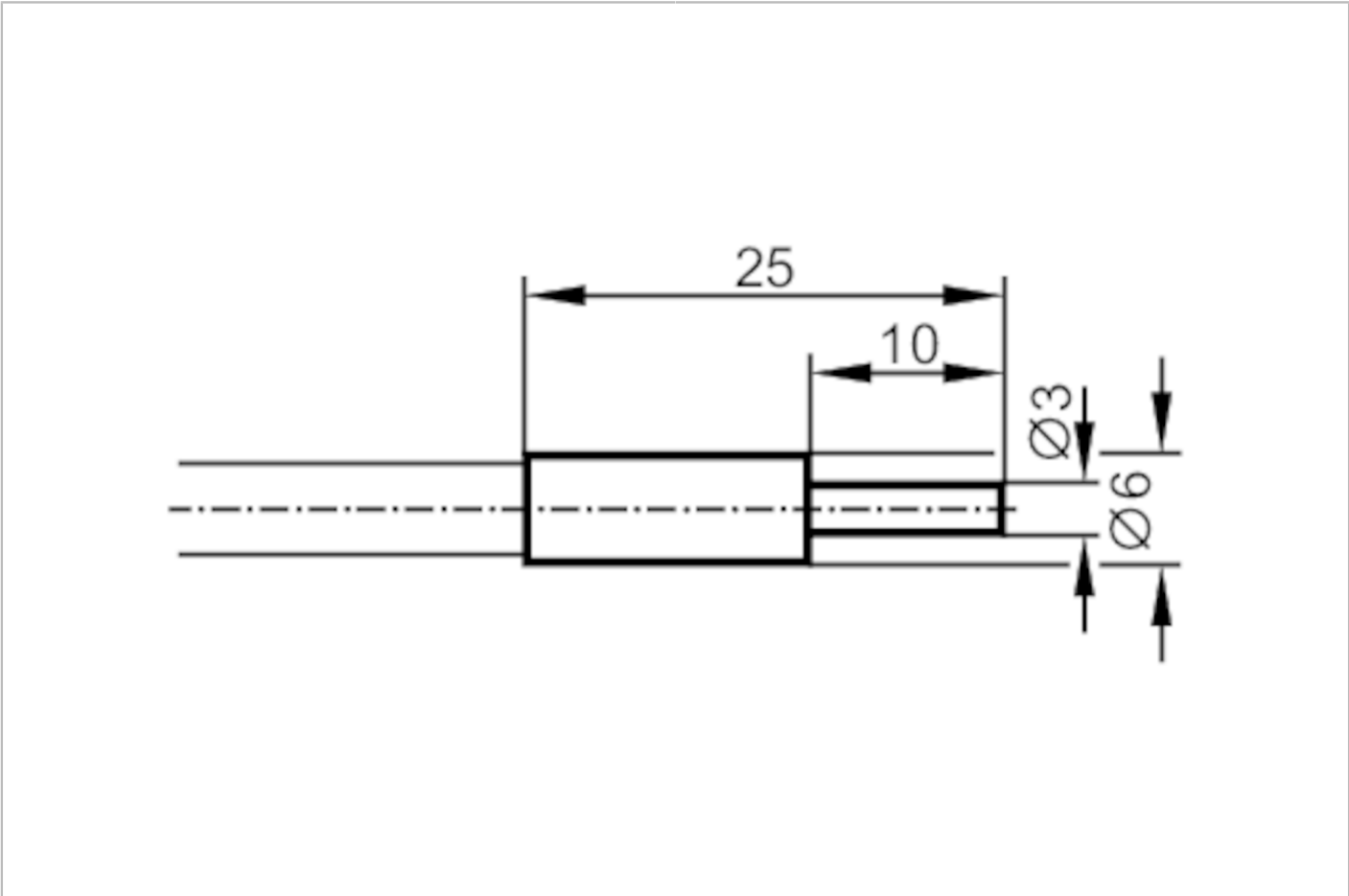

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	108
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	108
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	1500

E20536



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-E3/1,5m

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück