




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

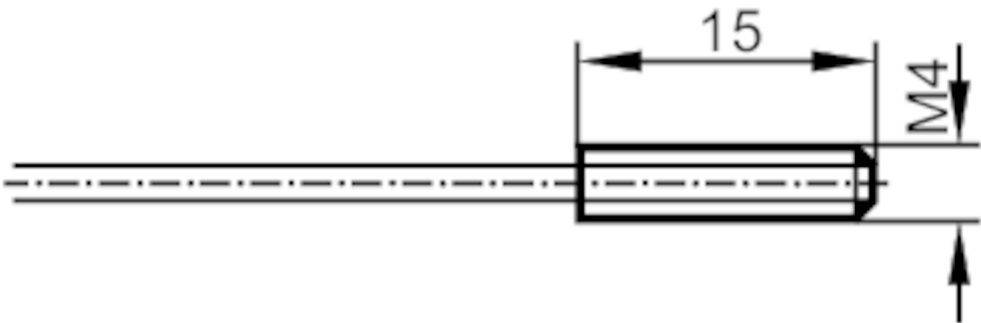

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	60
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	130
OCF (High Power)		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	540
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	160
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	35
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4

E20612



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		
Kerndurchmesser	[mm]	0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmuttern: 4 x M4
	Zahnscheiben: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken., E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------