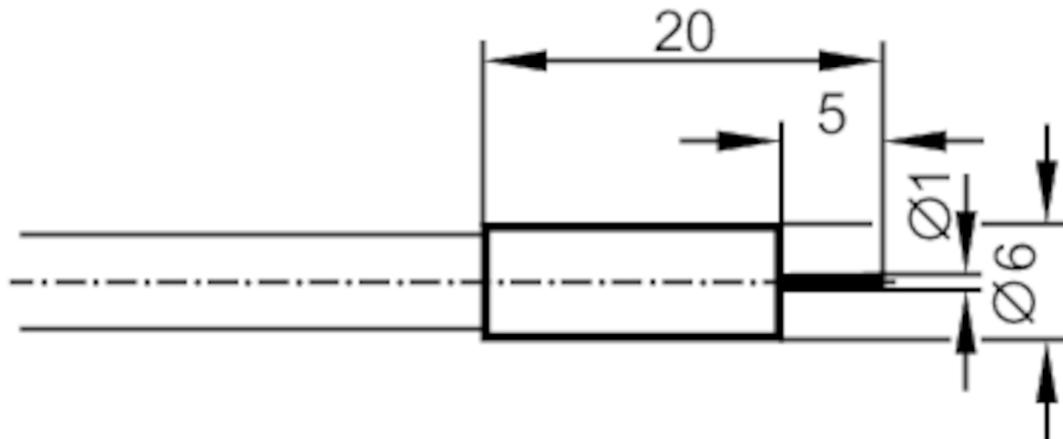


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E1/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

**Erfassungsbereich**

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

**OKF**

Tastweite Fiberoptik	[mm]	6
----------------------	------	---

**OUF**

Tastweite Fiberoptik	[mm]	6
----------------------	------	---

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
---------------------	------	-----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)

# E20698



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E1/2,5M

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück