


E20738



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0002B08

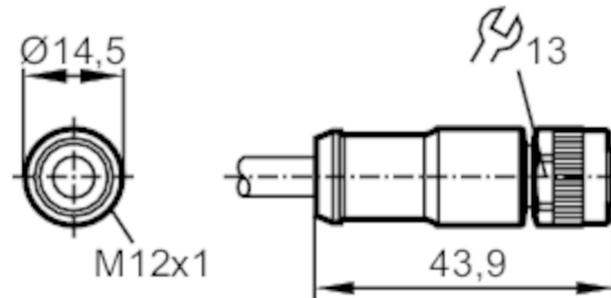

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 60 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 125,5

Abmessungen [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E20738



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH080MSS0002B08

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, schwarz, abgeschirmt; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt

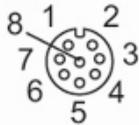

Anschluss

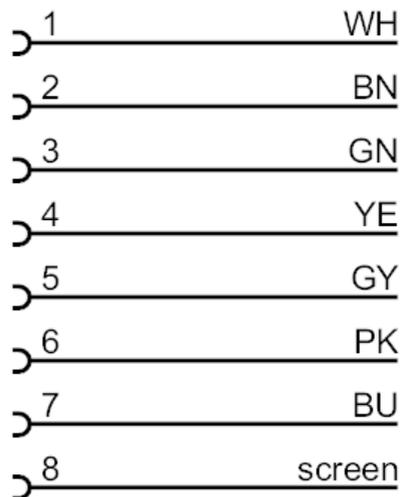

Farbkennzeichnung
nach DIN 47100 Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm