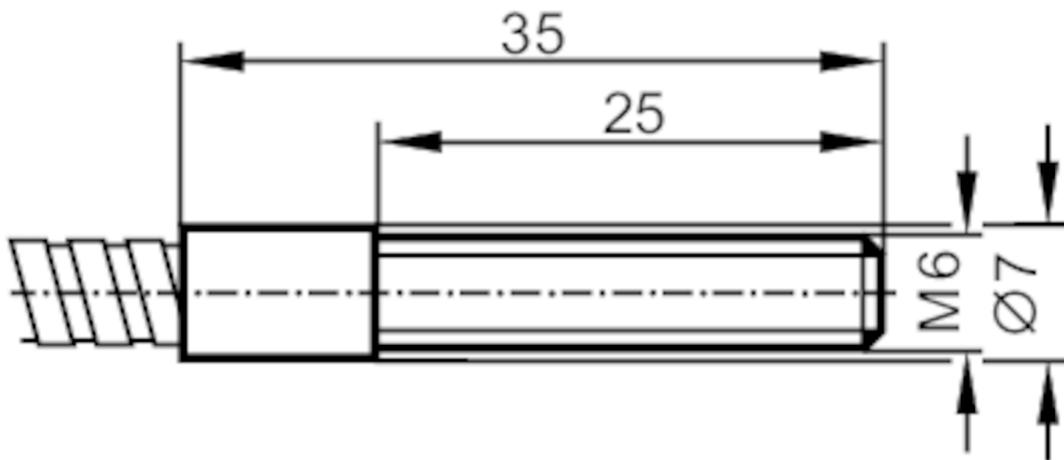


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-A-A-M6/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

**Erfassungsbereich**

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OGF
---	-----

**OGF**

Tastweite Fiberoptik [mm]	15
---------------------------	----

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	1000
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

# E20742



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-A-A-M6/1M

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück