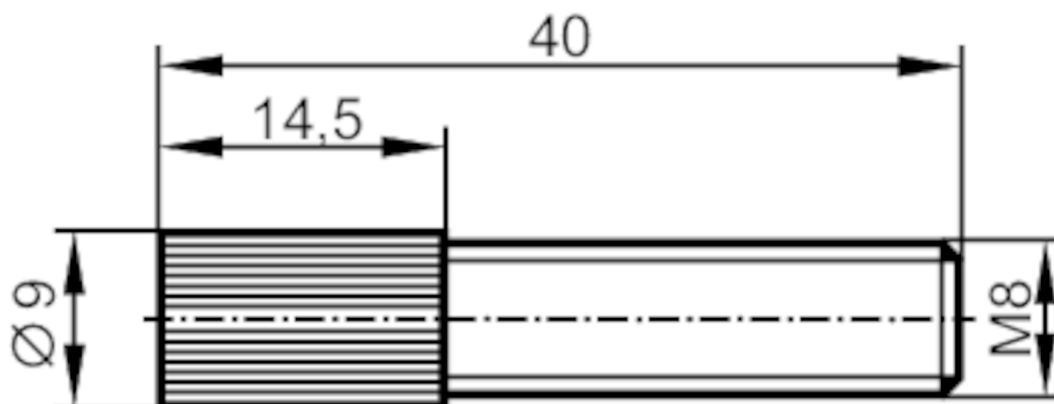


Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

55

OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

110

OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

235

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

16,2

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M8

Gesamtlänge

[mm]

konfektionierbar

Faseranordnung



Kerndurchmesser

[mm]

2 x 1,5

**Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Werkstoffe	Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M8 Unterlegscheiben: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück