




## Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20765

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

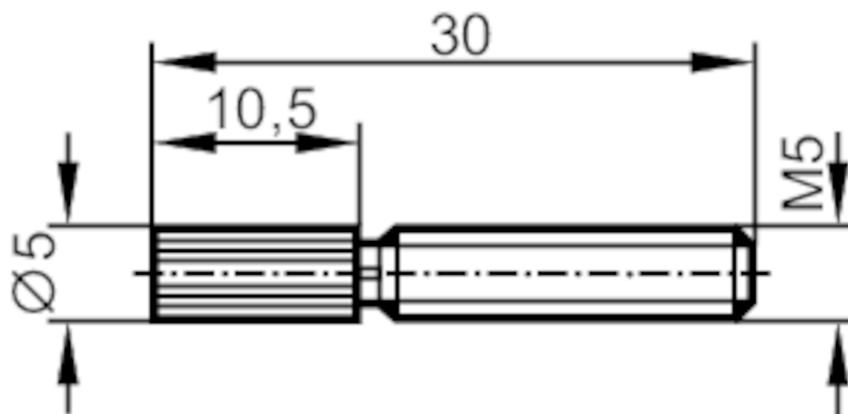

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ OB50; OBF; OO50

#### OB50

Tastweite Fiberoptik [mm] 15

#### OBF

Tastweite Fiberoptik [mm] 25

#### OO50

Tastweite Fiberoptik [mm] 45

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...70

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 0,007

Ausführung Tastkopf gerade

# E20766



## Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Tastkopfgewinde	M5
Gesamtlänge [mm]	konfektionierbar
Faseranordnung	⊙
Werkstoffe	Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M5 Zahnscheiben: 2
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück