


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

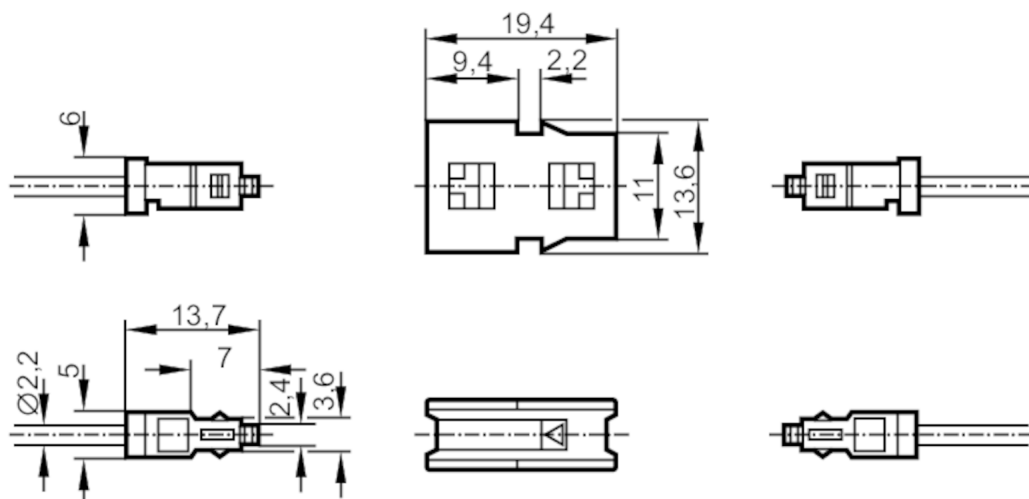

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...70
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	45,8
Ausführung Tastkopf		gerade
Gesamtlänge	[mm]	2000; (einseitig vorkonfektioniert 2 x 1000 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faserdurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------