




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3

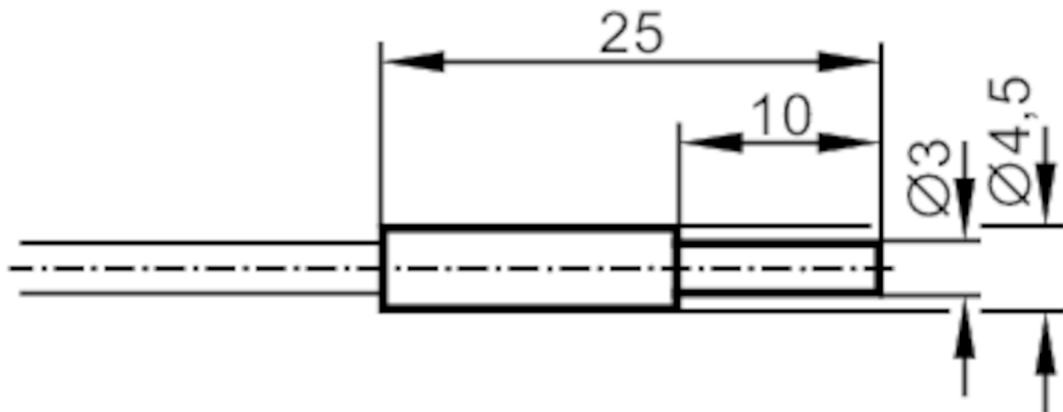

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	46
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	600

E20052



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		Ⓢ
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		E20105
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück