




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4

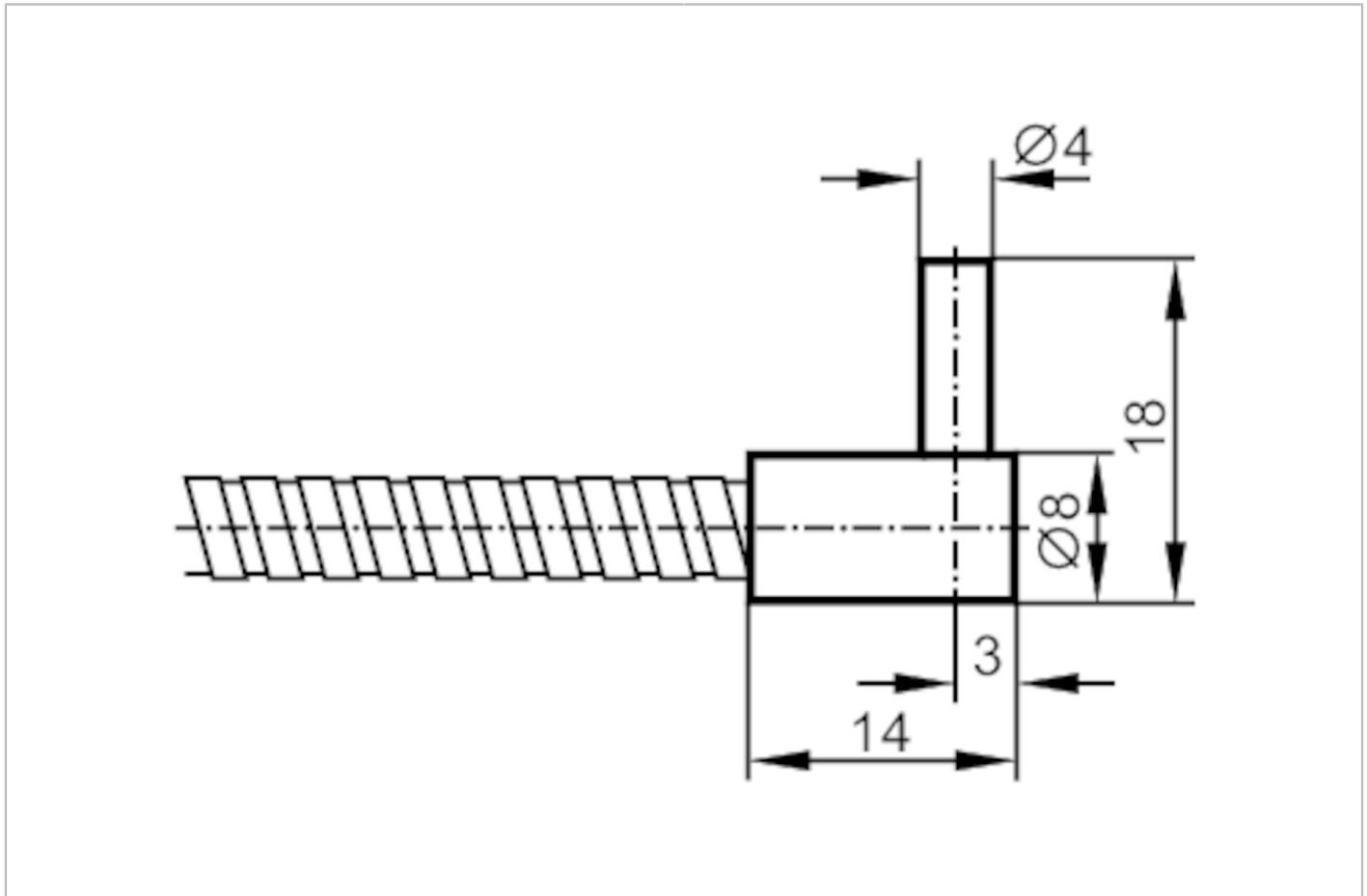

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	290
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	51,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	4

E20058



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4

Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		Ⓜ
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück