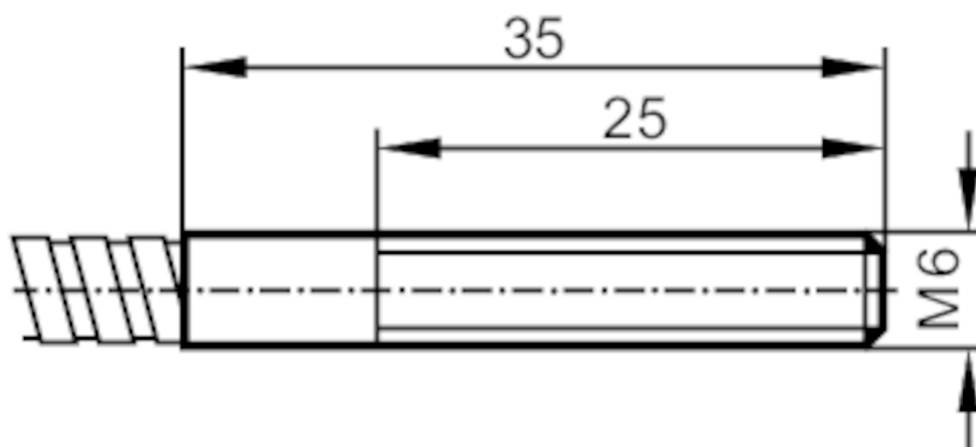


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1M

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung
für den Einsatz in rauer Industrieumgebung**Erfassungsbereich**Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

330

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

200

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

59,5

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1M

Tastkopflänge	[mm]	35
Gesamtlänge	[mm]	1000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		Ⓜ
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück