




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/1,5

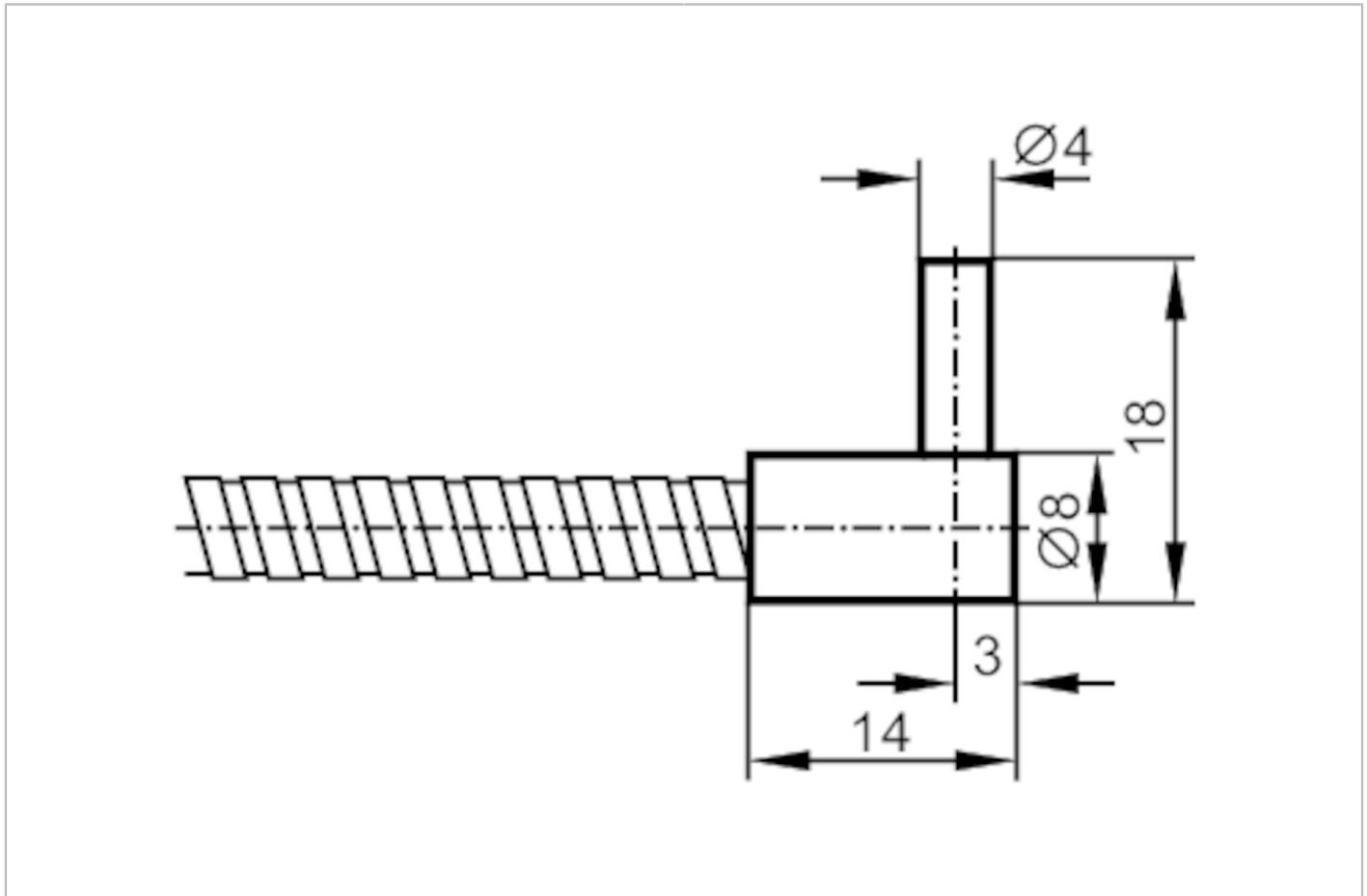

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	36
OOF	
Tastweite Faseroptik [mm]	180
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	36
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	72
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	4
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	1500

# E20072



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/1,5

Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		Ⓢ
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
<b>Zubehör</b>		
Lieferumfang		Befestigungsschelle; E10221
<b>Bemerkungen</b>		
Verpackungseinheit		1 Stück