




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-E3

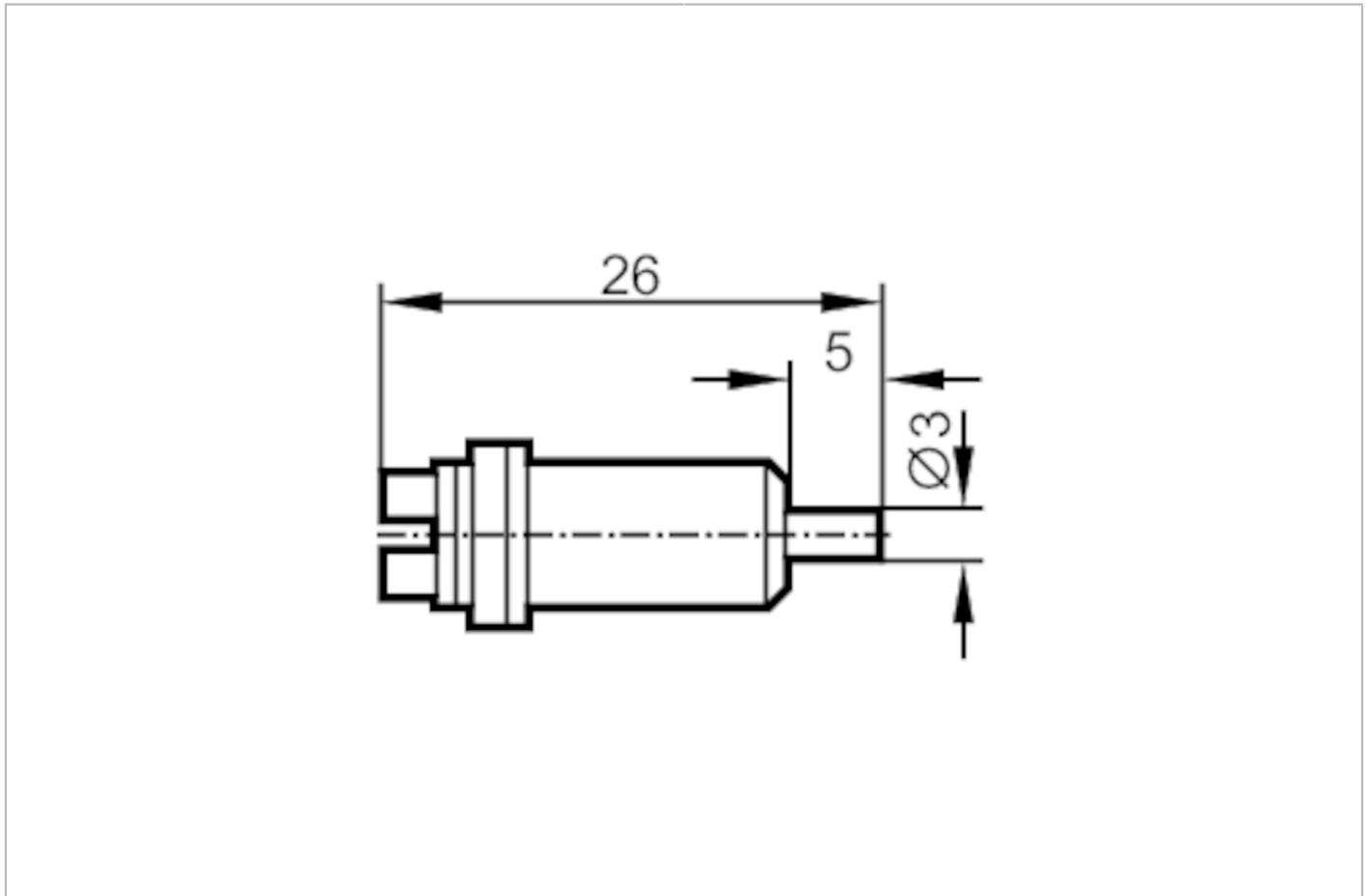

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	360
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	12,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	26
Faseranordnung	Ⓢ

E20078



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-E3

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Messing
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück