




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1M

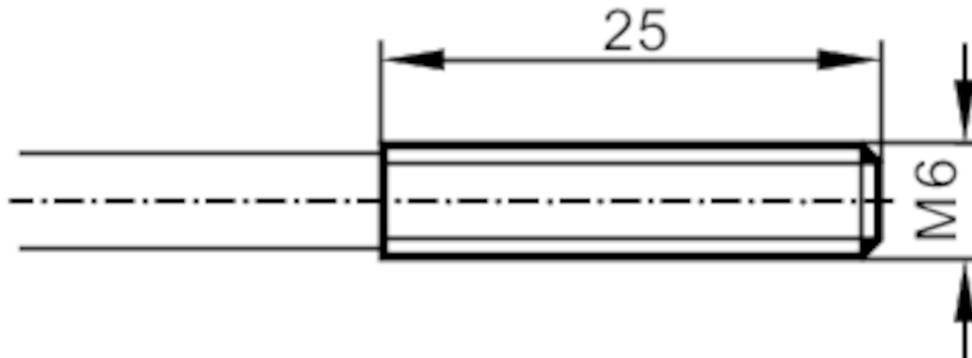

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	340
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	50
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	1000

E20083



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		Ⓜ
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück