




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

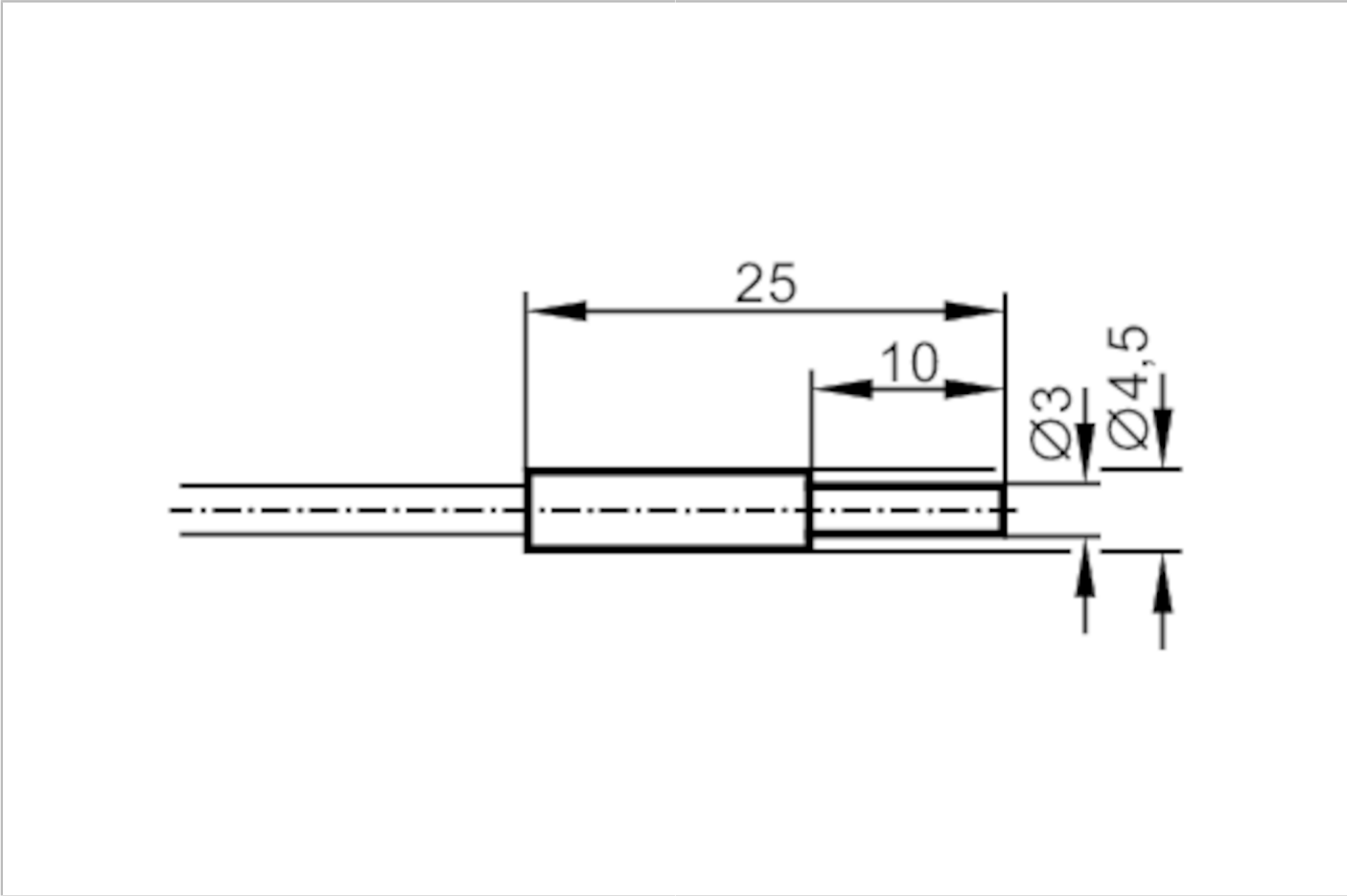

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	800
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20095



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück