




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

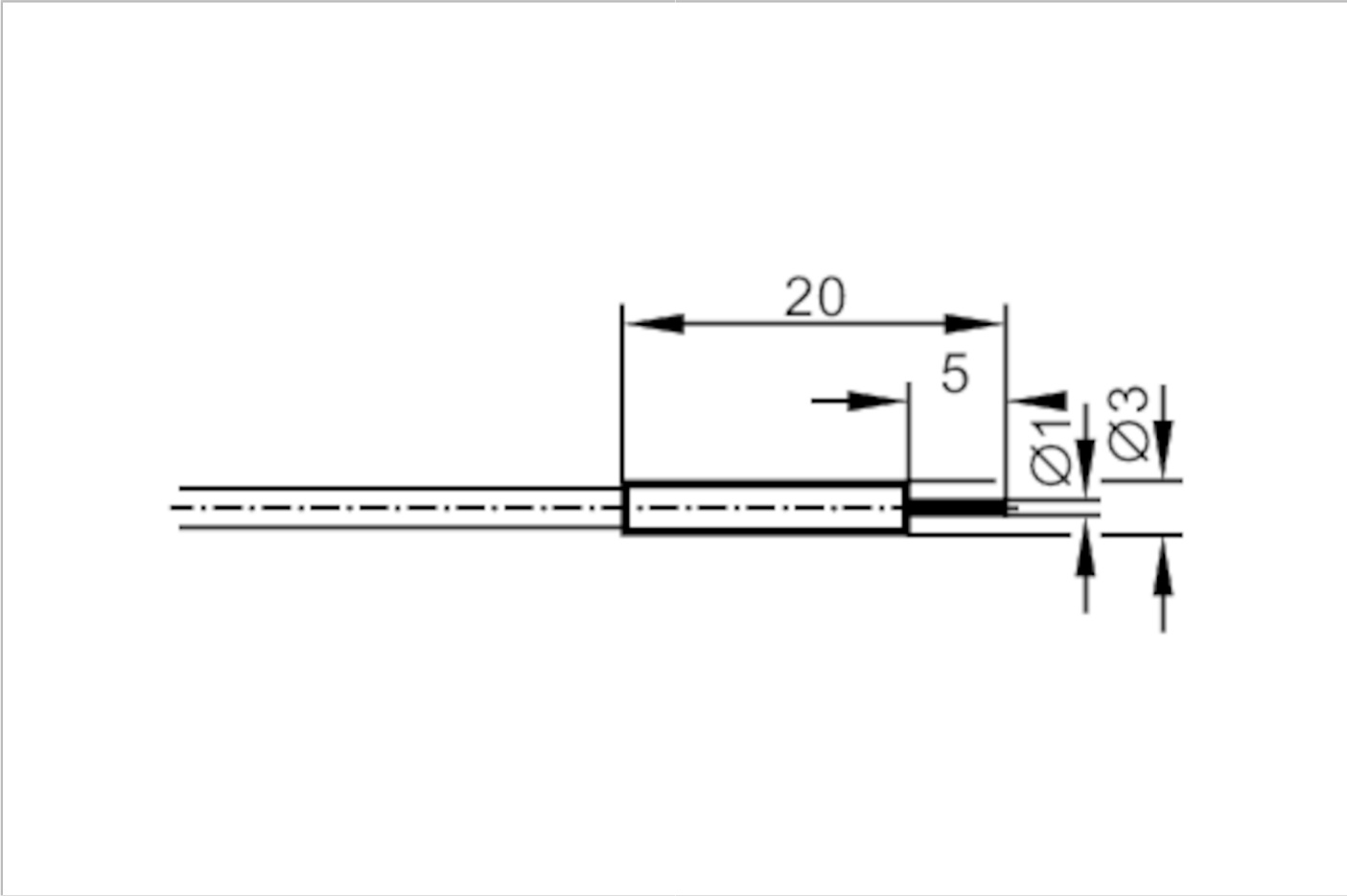

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	8
OUF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	8
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	800
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20096



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück