




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1,5M

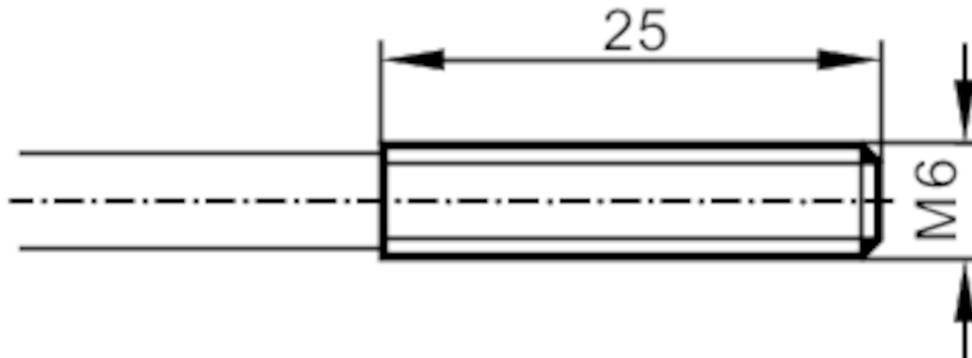

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

36

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

180

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

36

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

60,5

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Tastkopflänge

[mm]

25

Gesamtlänge

[mm]

1500

E20136



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1,5M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		Ⓢ
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück