




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/2M

Auslaufartikel

Alternativartikel: E20137

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

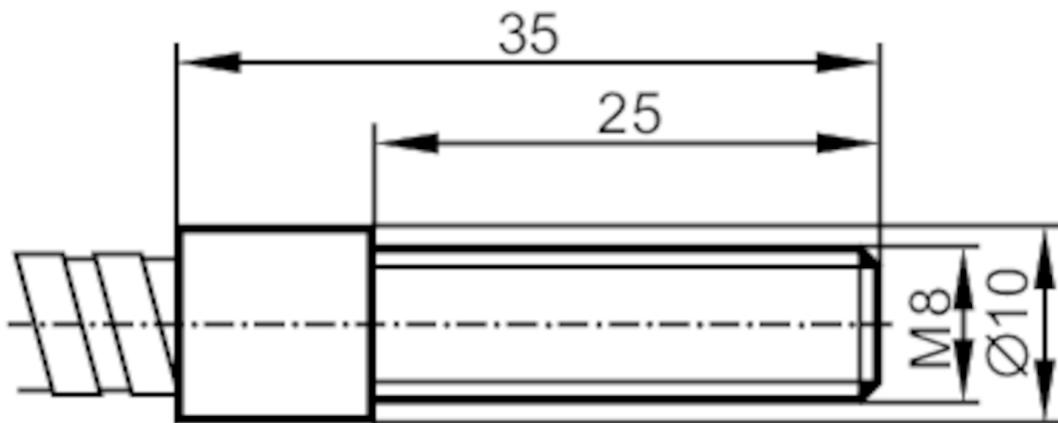

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm] 56

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Gewicht [g] 164

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfgewinde M8

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 30; (bei fester Verlegung)

Faseranordnung ⊙

E20148



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/2M

Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M8, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück