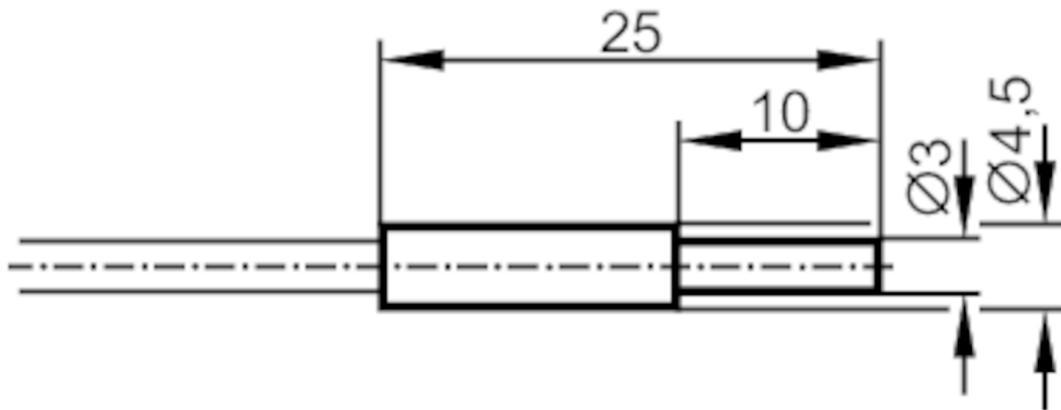


Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-E3

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
--------------------------------------------	-----

OIF

Reichweite Fiberoptik [mm]	100
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

E20166



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-E3

Zubehör	
Lieferumfang	E20105
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück