




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20053
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

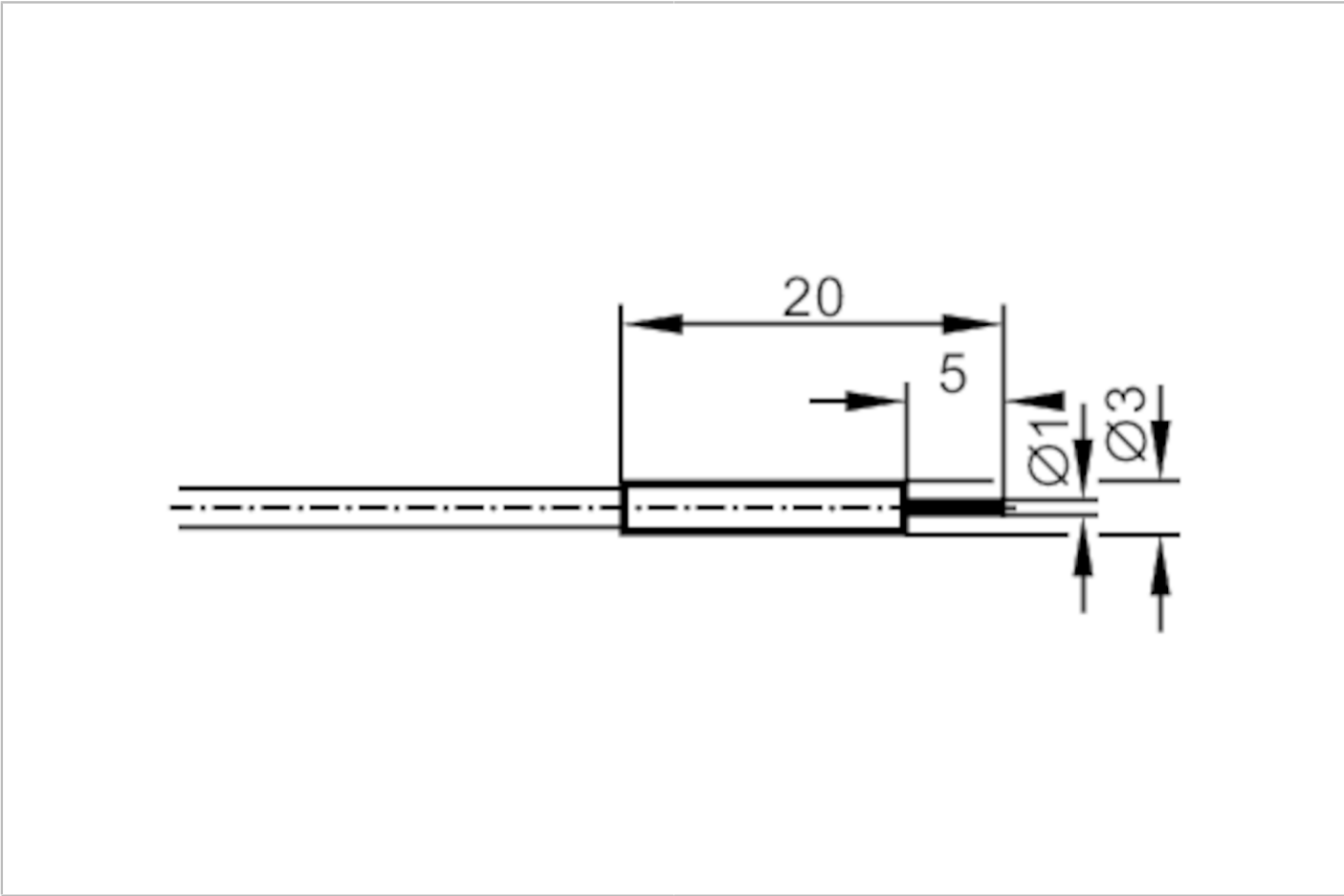

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	8
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	1
Tastkopflänge [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	600

**Lichtwellenleiter Reflexlichttaster**

FT-00-P-V-E1

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück