


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-M6/S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

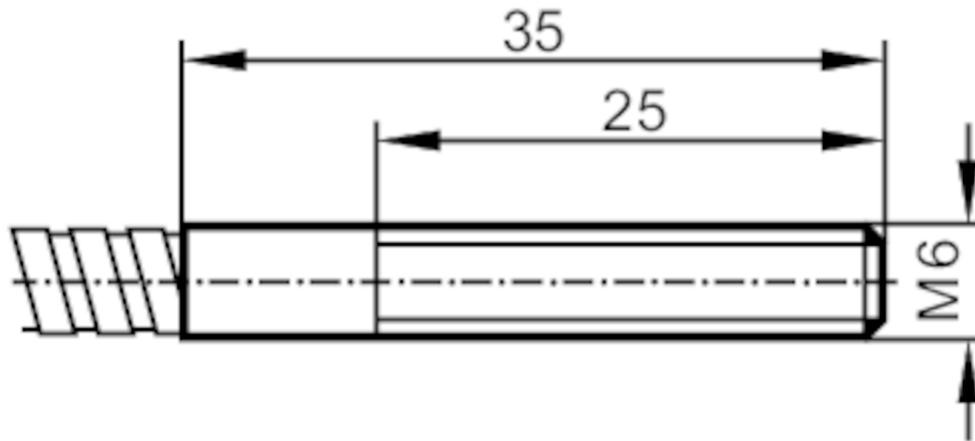

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm]	40
---------------------------	----

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm]	40
---------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfgewinde	M6
-----------------	----

Tastkopflänge [mm]	35
--------------------	----

Gesamtlänge [mm]	600
------------------	-----

Minimaler Biegeradius [mm]	20
----------------------------	----

Werkstoffe	Adapter: ABS
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

E20183



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-M6/S

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück