


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-M6/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20328

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

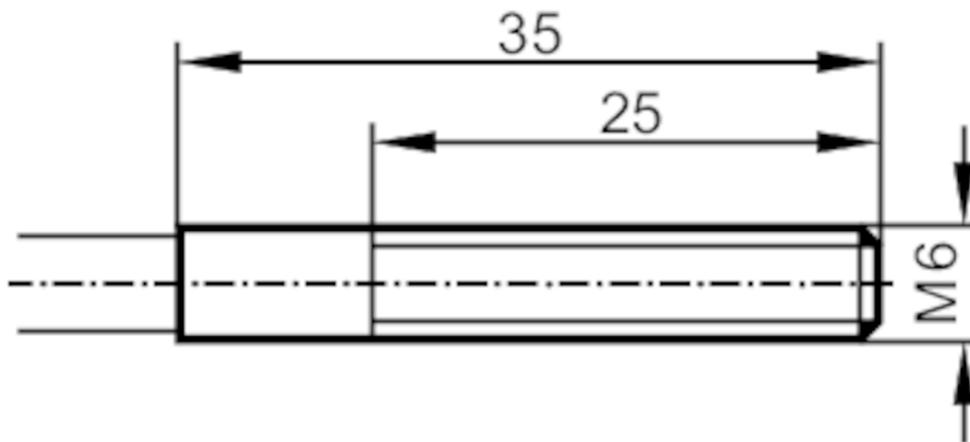

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ OIF

OIF

Reichweite Faseroptik [mm] 270

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfgewinde M6

Tastkopflänge [mm] 35

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Faseranordnung ●

E20217



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-M6/2M

Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück