




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-R6/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20339

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

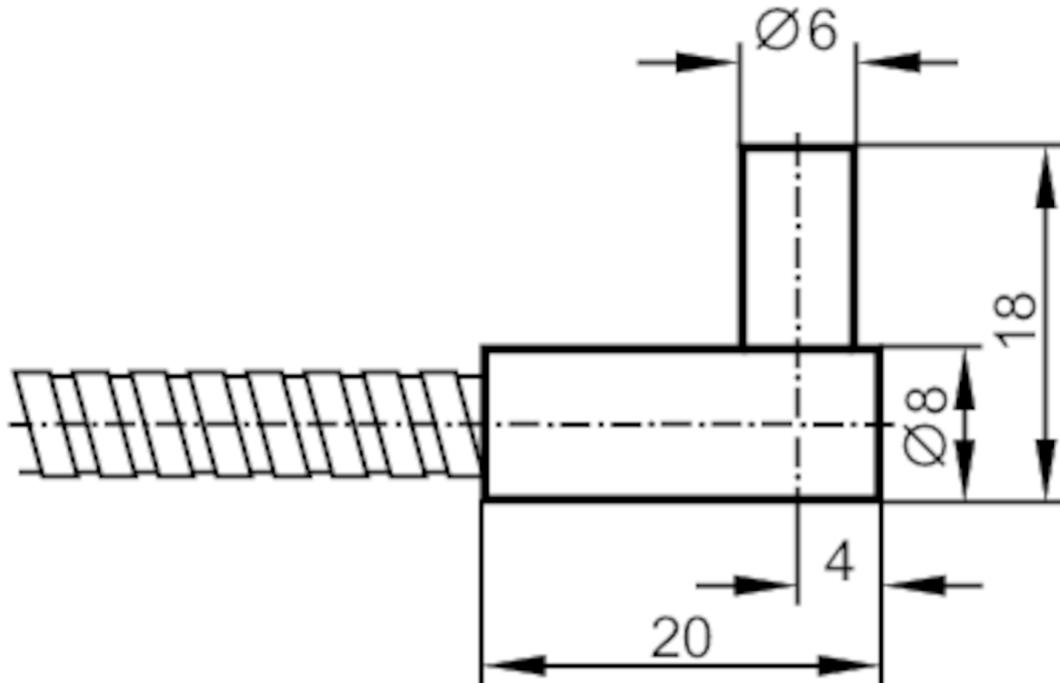

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OIF

OIF

Reichweite Fiberoptik [mm] 300

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Gesamtlänge [mm] 1000

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium

E20233



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-A-A-R6/1M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück