




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-R8/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

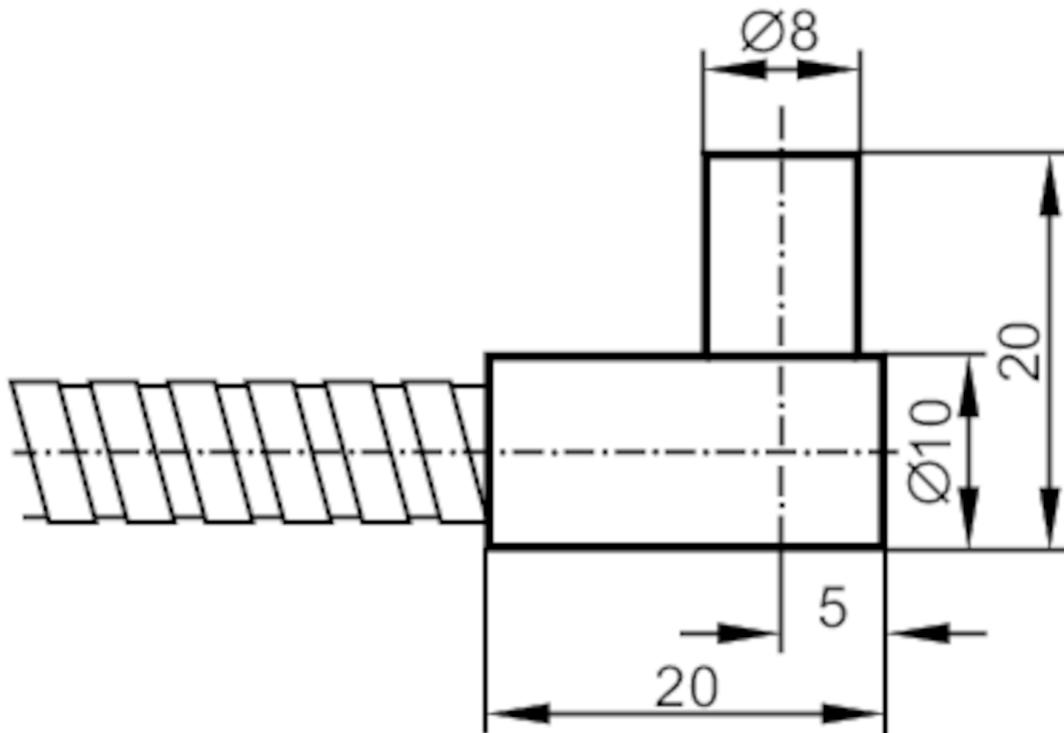

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]

70

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Gesamtlänge [mm]

1000

Minimaler Biegeradius [mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

Aluminium

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück