




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/2,6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

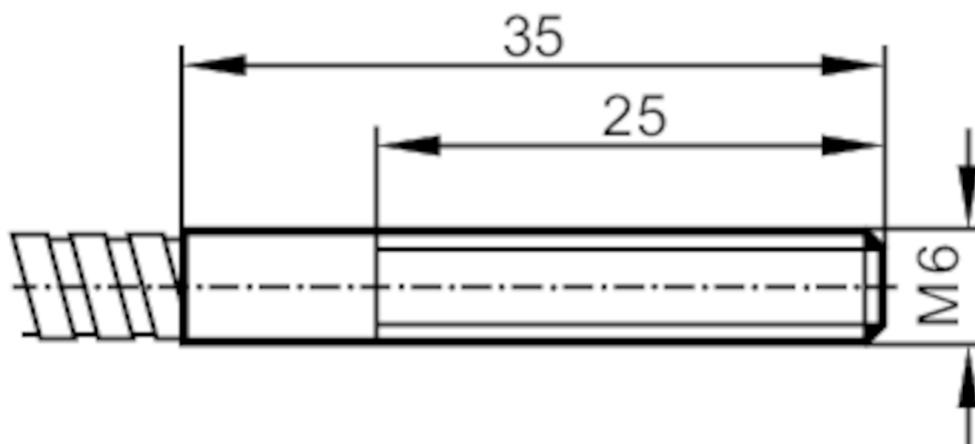

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

#### OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 28

#### OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 28

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfgewinde M6

Tastkopflänge [mm] 35

Gesamtlänge [mm] 2600

Minimaler Biegeradius [mm] 20

Werkstoffe Adapter: ABS

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

# E20245



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/2,6M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück