




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-R8/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

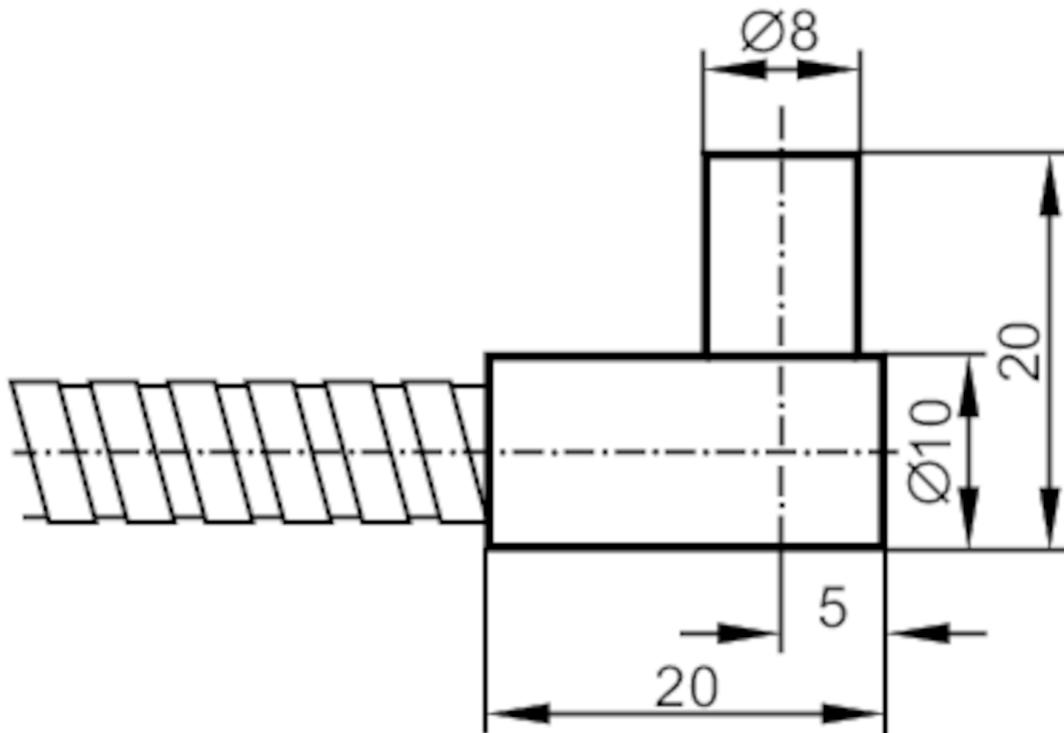

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

45

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

240

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

8

Gesamtlänge

[mm]

3000

Minimaler Biegeradius

[mm]

30; (bei fester Verlegung)

Faseranordnung



Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

E20248



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-R8/3M

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	E20353
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück