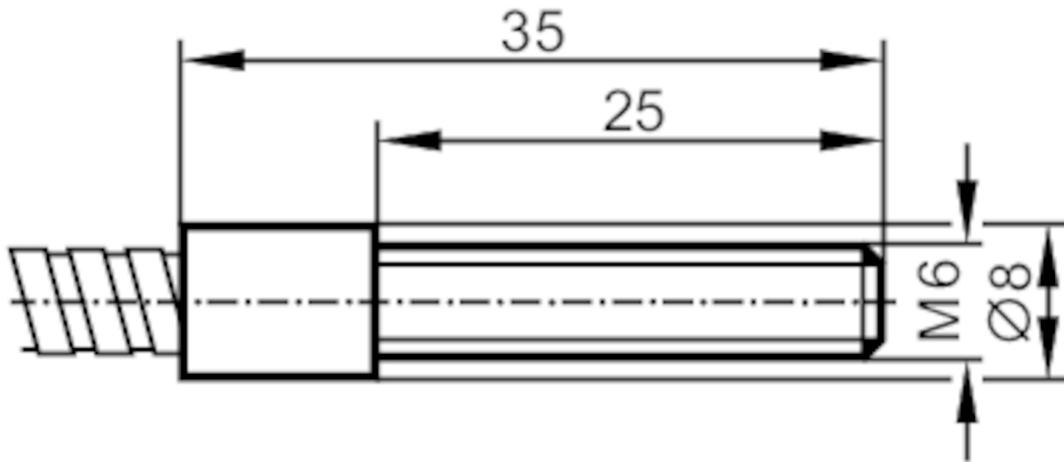


## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-A-A-M6/4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

**Erfassungsbereich**

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
--	-----

**OIF**

Reichweite Faseroptik [mm]	154
----------------------------	-----

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Gesamtlänge [mm]	4000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

# E20308



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-A-A-M6/4M

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück