


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-R6/4m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

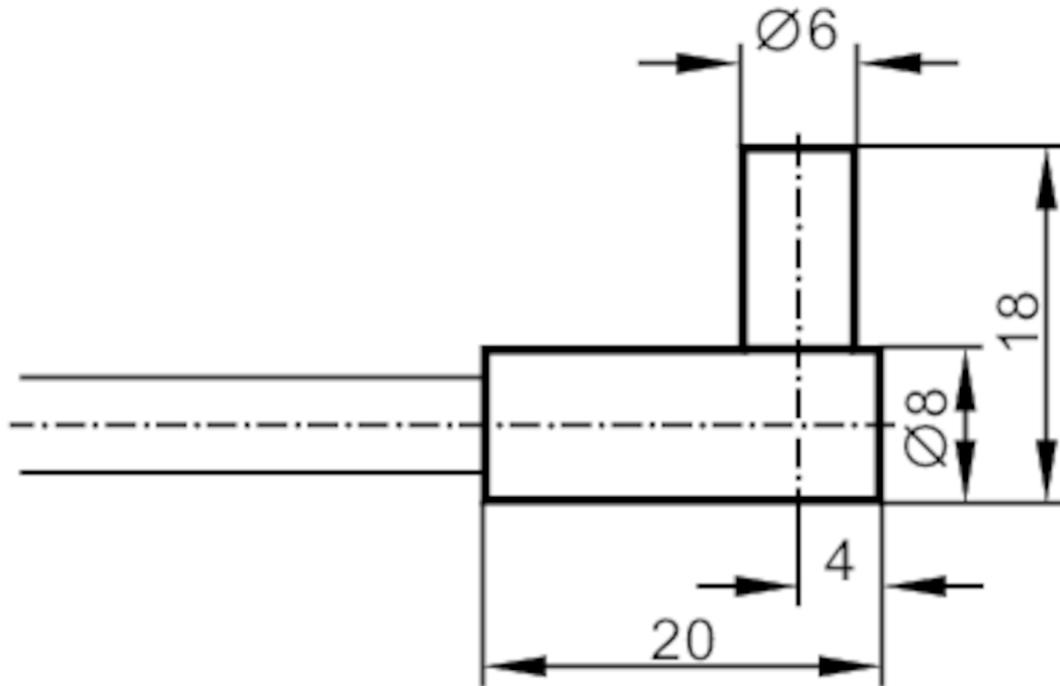

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

## Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

20

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

## Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Gesamtlänge

[mm]

4000

Minimaler Biegeradius

[mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

PVC

## Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück