




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/4m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

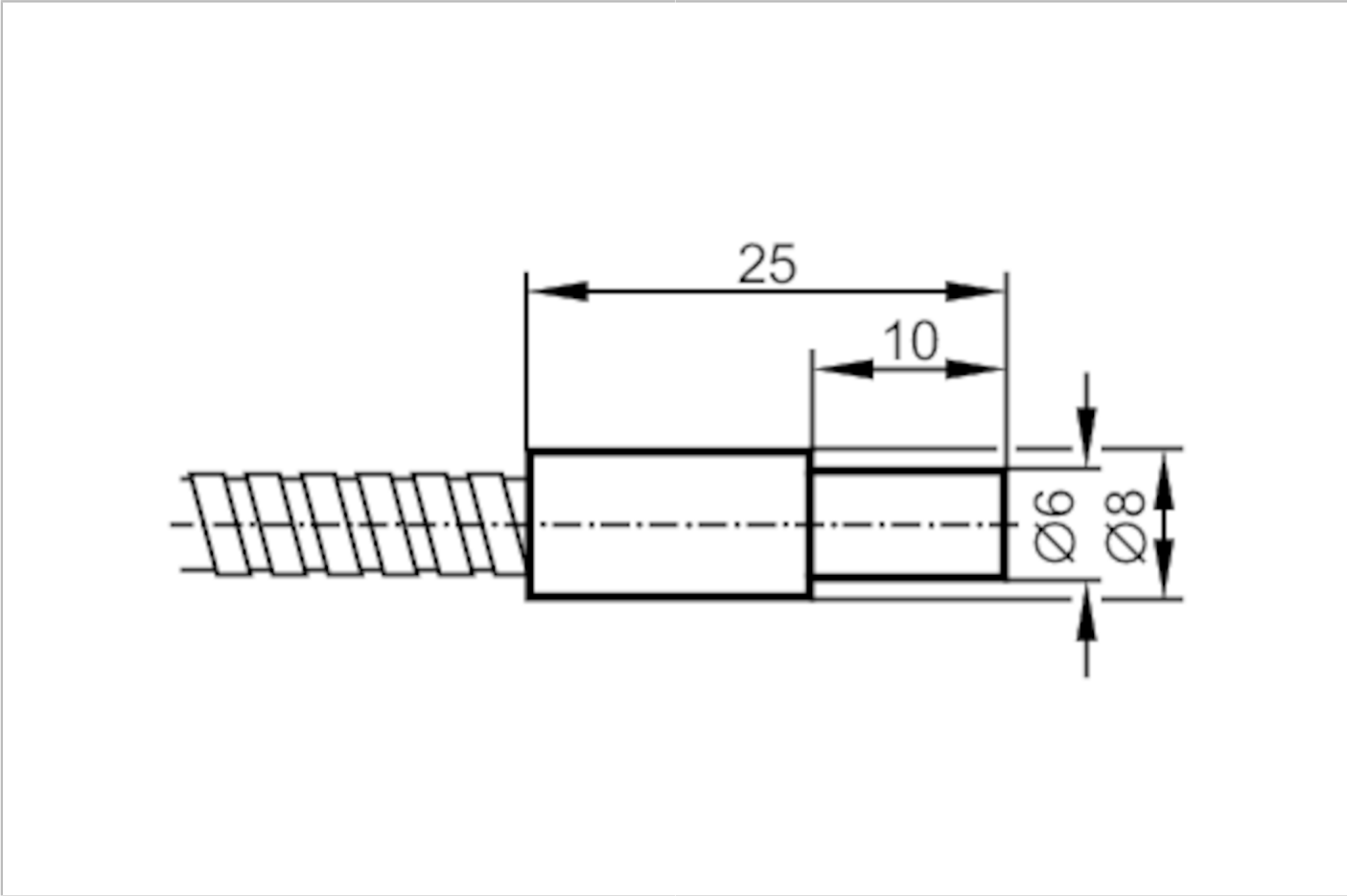

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Tastweite Faseroptik [mm]	20
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	6
Gesamtlänge [mm]	4000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

E20324



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/4m

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück